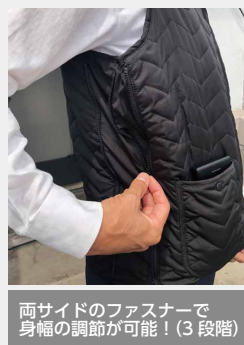


モバイルバッテリーであつたか発熱!

ヒートベスト

USB Style J-Warmer ULTRA Heat Vest

両サイドのファスナーで
身幅の調節が可能! (3段階)襟元を内側に折畳んで
防寒インナーとしても!

設定温度と使用時間の目安

モバイルバッテリー (10,000mAh) を使用した場合

高温	約 55℃	約 4.5 時間
中温	約 45℃	約 6 時間
低温	約 35℃	約 9 時間

※使用時間は目安です。着用条件・使用環境・バッテリーの状態などによって異なります。

ヒートベスト (モバイルバッテリー付セット)

ブラック	品番 EA915GH-111	価格 10,800円 税込価格 (10%) 11,880円
ネイビー	品番 EA915GH-112	価格 10,800円 税込価格 (10%) 11,880円

<共通仕様>

- サイズ…フリー
身幅: 46・50・55cm (ファスナーで3段階調節可能)
身丈: 62.5cm
ポケットサイズ: 縦 15cm
- 材質…表地・裏地: ポリエステル100%
中綿: ポリエステル100%
ヒーター部: 炭素繊維100%
- 使用可能電源…USB Type-A 接続 5V2A
- 付属品…モバイルバッテリー (10,000mAh)
- 手洗い可能 (USB接続口に保護キャップを付けてください)

ヒートベスト (本体のみ)

ブラック	品番 EA915GH-101	価格 8,200円 税込価格 (10%) 9,020円
ネイビー	品番 EA915GH-102	価格 8,200円 税込価格 (10%) 9,020円

ヒートベストの発熱機能を使用する場合は
モバイルバッテリーが必要となります。

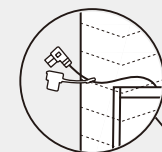
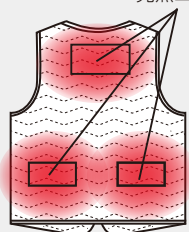
モバイルバッテリー (推奨)

品番 EA758YK-45	価格 3,160円 税込価格 (10%) 3,476円
---------------	-----------------------------

- バッテリー容量…10,000mAh
- サイズ…約 74(W)×15.2(D)×145.5(H)mm
- USB Type-Aポート×2 ●合計最大出力…2.4A
- 付属品…USBケーブル×1



発熱エリア

モバイルバッテリー
接続口 (USB Type-A)

スイッチを押す度に色が切り替わります。

電源 ON



長押し

赤色点灯
高温白色点灯
中温青色点灯
低温

電源 OFF



長押し



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

