


EA915RB-4

ゴムボート



※2馬力以上の船外機は使用できません。
(本来手漕ぎ用ボートなので1馬力より
上になると本体が耐えられないため。)

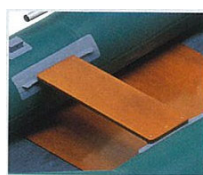


スライド式椅子板

ボート本体に設けられたレールに
椅子板のかみ合わせをはめ込み、
スライドさせるだけで取付け可能な腰掛けです。
椅子板を前後に移動させ
漕ぎ手に合わせて調節することが可能です。



ユニバーサルジョイント式 オールクラッチ

オールを紛失するリスクが少なく、
かつローイングの自由度も保つ優れた機能をもっています。

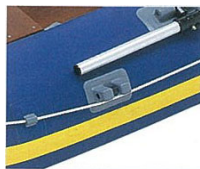

アンカーロープガイド

アンカーロープガイドの巻き上げ労力を
減らすローラーを取り付けてあります。
チューブがロープに擦れるのを防止する効果があります。



ワンタッチT型オールロック

ユニバーサルジョイント式オールクラッチの、
オール取付けをワンタッチで行えます。

●仕 様

- ・サイズ…全長…265cm、全幅…125cm
深さ…32cm、チューブ径…32cm
甲板長…32cm、甲板幅…182cm
- ・総重量…21.5kg
- ・気室数…2
- ・定員/積載重量…4人/360kg
- ・フロア形式…4枚底板
- ・バルブ…PHNキャップ
- ・付属品…オール×2本、フットポンプ
- ・本体材質…表ゴム：EPDM、基布：ナイロン231、裏ゴム(2層)：天然ゴム系
- ・底素材…表ゴム：EPDM、基布：ナイロン231、裏ゴム：天然ゴム系