




### 主な用途

- 刃物についた汚れや樹液（ヤニ・シブ）
- 換気扇、レンジ、コンロなどの油汚れ
- タバコのヤニ汚れ、機械汚れ

### 主な特長

- 脱脂力、洗浄力に優れリンス性が抜群です。
- 熱安定性が高く、室温から80℃までの広範囲で使用できます。
- 酵素の力で微生物を活性化し成分解性が99%です。
- 無リン、無毒性です。
- 酵素パワーにより使用量が少なく済み、また濃縮タイプですから目的にあった希釈倍率に薄めて使用できますので、とても経済的です。
- 強力な洗浄力を発揮し、あらゆるものの汚れ（特に油汚れに効果的）落としに使用可能です。
- 不燃性で引火物質ではありません。（安定性が高い）

## 使用方法

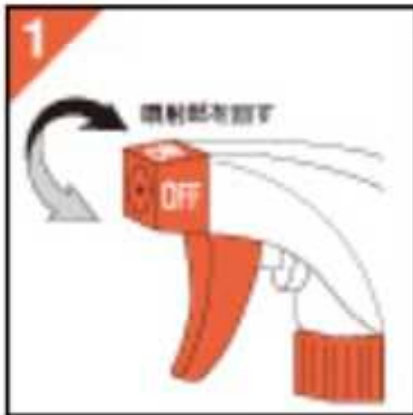

1. 「ON」の表記が上に来るように噴射部を回します。



2. 汚れた場所に直接スプレーするか、スポンジに浸して汚れを拭き取ります。液温を30℃～80℃に上げることで効果を増進させることができます。汚れに応じて、水で5～10倍に希釈してご使用いただけます。



3. 20秒位放置してから乾いた布で拭いてください。  
(油ヤケ等のしつこい汚れは、30秒～60秒程度放置してから拭いてください)



4. 洗浄液を拭き取った後は、サビ防止のため、刃物用のオイルを注してスポンジ等で刃の表面を軽く拭いてなじませ、なるべく乾燥したところに保管してください。

## 使用上の注意（必ずお守りください）



必ず換気



ゴム手袋使用



子供に注意



目に注意

- 布や革、紙などの液剤が染み込む素材
- 漆塗り ● 塗装されたアルミ・鉄製品

にはご使用になれません。使用する素材等をよくお確かめの上ご使用ください。

- 他の洗浄剤と混ぜないでください。
- アレルギー体質の方や長時間継続して使用する時は、ゴム手袋などを着用してください。
- 強力クリーナーの為、塗装面上の洗浄は変色・塗装落ちの可能性があるので、目立たない所を確かめてから使用してください。
- 用途以外では使用しないでください。
- 刃物にご使用の場合、防錆のため、洗浄後は刃に市販のオイルを注してください。

### 応急処置

- 目に入った時は十分に水で洗眼してください（15分以上）。その後医師の手当を受けてください。
- 誤飲した時は、多量の水（コップ1～2杯）を飲ませ吐かせる等の応急をした後、医師の指示に従ってください。



使用前



使用後

樹液（ヤニ・シブ）が良く落ちる！  
ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液（ヤニ・シブ）も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。  
刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。