


# TS-533L TS-534L TS633L レイニーメガホン ルミナスメガPlus

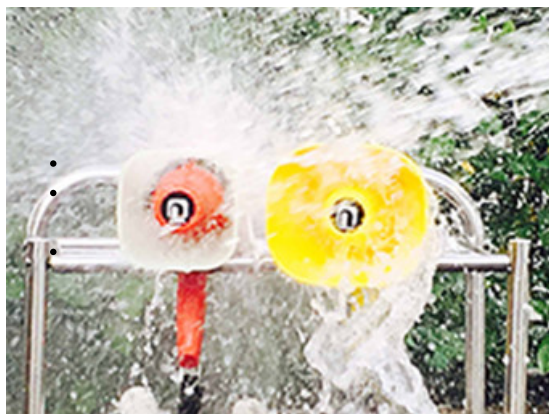

保護等級IP66※1(耐塵・耐水)をクリア、防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。

## 特徴

- ①業界初のIP66をクリアした蓄光型タイプ
- ②ホーンマウスには暗間でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能
- ③約580g(乾電池※3を除く)と軽量(TS-633Lは630g)

・夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに  
事故防止に役立つ。

・防水性能が優れており、雨天時の警備・暴風雨災害時の救助

活動・  
水際の警備などに最適

・停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。

※1 IP66 粉塵が内部に侵入しない。波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。

※2 15時間以上 JIS Z 9107の励起条件2001x

※3 充電池のご利用はお控えください。

4.5W (最大6W)	6W (最大10W)	耐塵・耐水 IP66	軽量	蓄光型	ストラップ付	単3×6	通達距離 160~250m
----------------	---------------	---------------	----	-----	--------	------	------------------



本体画像・TS-633L

### サイレン音付

- ・ [仕様書](#)
- ・ [外観図](#)
- ・ [取扱説明書](#)

## EA916X-10A

	TS-533L/534L	TS-633L
品番	TS-533L/534L	TS-633L
出力	定格4.5W(最大6W)	定格6W(最大10W)
保護等級	IP66 (JIS C 0920に準拠)	
寸法	“口径112.5×112.5mm 全長230mm”	“口径150×135mm 全長253mm”
質量	約580g (乾電池別)	約630g (乾電池別)
材質	ホーン部ABS樹脂	ボディ・ハンドル部ASA樹脂
ストラップ長	約400mm(肩にもかけられます)	
残高輝度	(JIS Z 9107準拠)60分後 13mcd/m <sup>2</sup>	900分後0.3mcd/m <sup>2</sup>
使用電池	単3乾電池※3×6本	単3乾電池※3×6本
通達距離(JEITA)	音声時約160m	音声時約250m
	サイレン/ホイッスル時約250m	サイレン時約315m
電池持続時間(JEITA)	音声時約13時間	音声時約9時間
	ホイッスル/サイレン時約70分	ホイッスル/サイレン時約50分

掲載機器は改良のため予告なく製品・仕様・価格などを変更する場合があります。