


15Wホイッスル付防滴メガホン

TR-315W

使用電源	乾電池R14PU（単二形）6本
出力	定格15W 最大20W
ホイッスル周波数	基本周波数 約2.4kHz 変調周波数 約20Hz
通達距離	音声：約315m、ホイッスル：約500m（JEITA）
電池持続時間	音声：約18時間、ホイッスル：約40分（JEITA）
寸法	口径φ208mm 全長320mm
外装	本体（ASA樹脂）：マンセル10B6／6近似色 ライトブルー ホーンマウス部（ASA樹脂）：ブルー系クリアー
質量	約1.1kg（乾電池を除く）
付属品	取扱説明書（保証書付き） 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
適応規格	IEC 60529 IP54 JIS C 0920 防まつ形、及び防塵形
特徴・用途	外観は耐候性に優れるASA樹脂を採用しています。乾電池R14PU（単二形）6本を使用し、小形・軽量です。 片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性に優れています。 電子ホイッスルを内蔵しています。

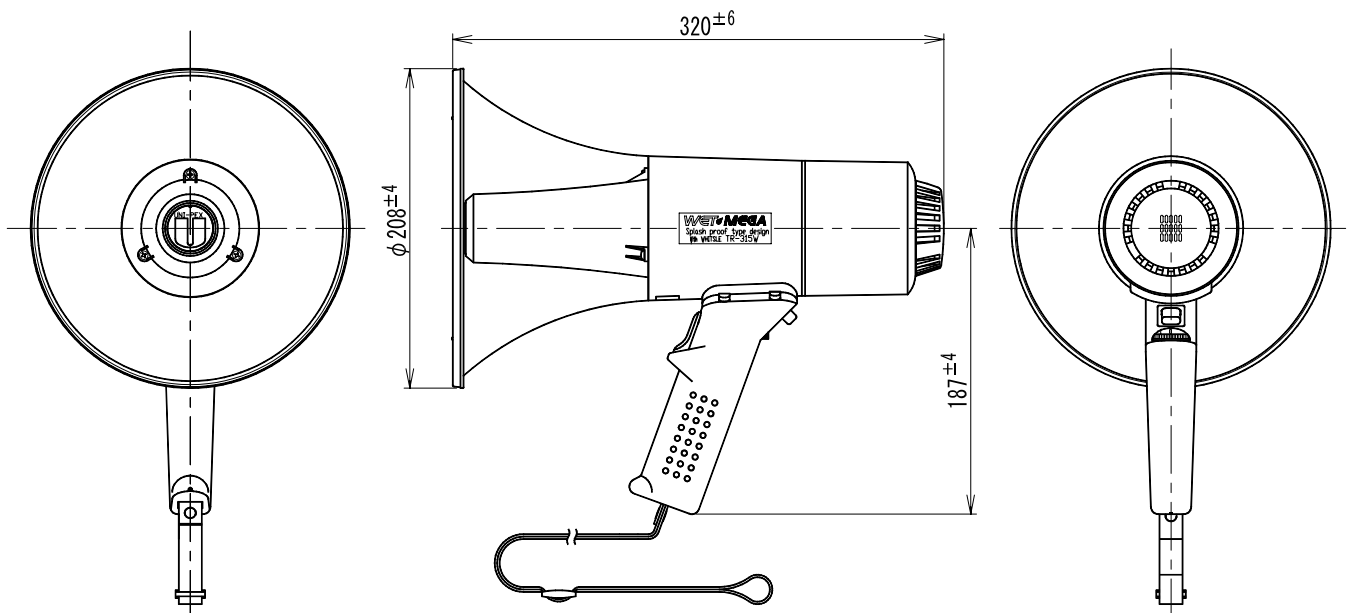

単位 mm

営業

JH08