

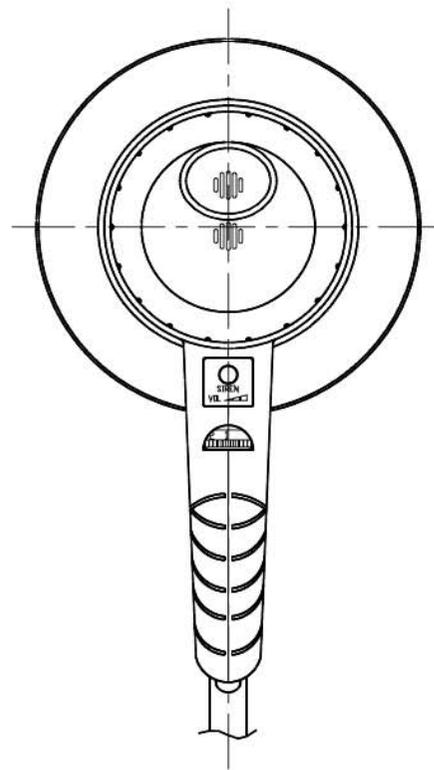


## EA916X-12A (コンパクト型)メガホン【防水型】

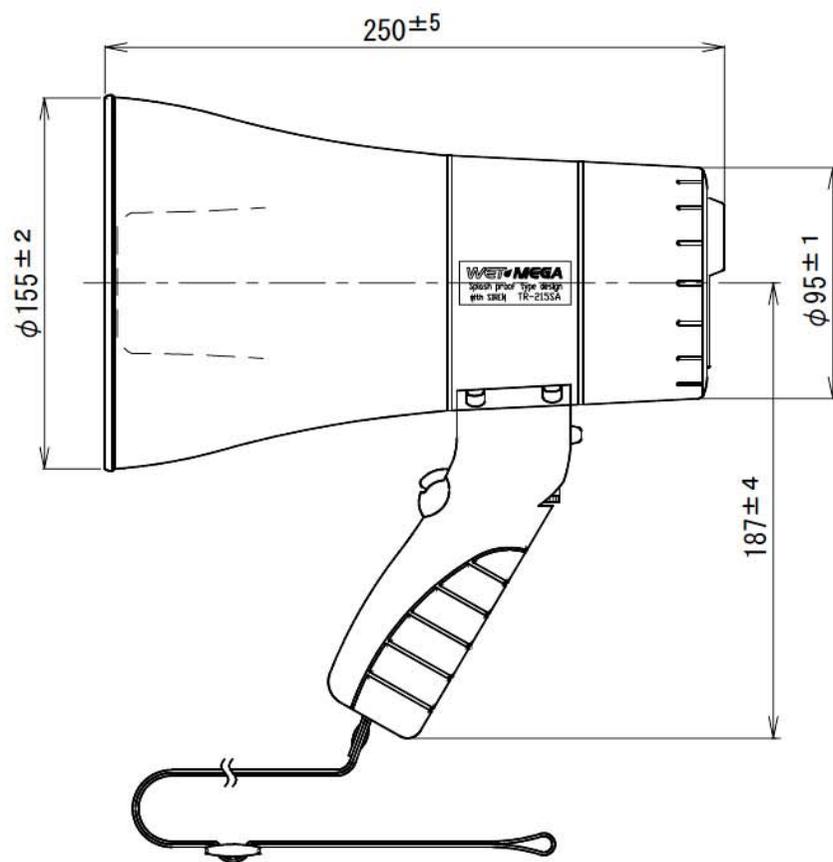

- 電源…単3電池×6本(別売)
- 出力…定格6W 最大10W
- サイレン周波数…500Hz～1kHz
- 繰り返し周期…5秒
- 通達距離…音声:約250m(JEITA)、  
サイレン:約315m(JEITA)
- 電池持続時間…音声:約10時間(JEITA)、  
サイレン:約30分(JEITA)

- 寸法…口径:155mm、全長:250mm
- 外装…ホーン、カバー部材質:ASA樹脂、色:レッド  
本体、ハンドル部材質:ASA樹脂、色:グレー
- 質量…約630g(乾電池を除く)
- 付属品…点検確認カード×1、非常用メガホンラベル×1、反射ラベル×1、UNI-PEX連絡先一覧×1
- 適応規格…IEC 60529 IP65  
JIS C 0920 防噴流形、及び耐塵形
- 特徴・用途 外観は耐候性に優れるASA樹脂を採用しています。  
外観ビス類はステンレス製を使用しています。  
乾電池R6P(単三形)6本を使用し、小形・軽量です。  
片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性に優れています。  
電子サイレンを内蔵していますので、スイッチ操作でサイレンを吹鳴させることができ  
非常時の避難誘導や群衆整理に最適です。

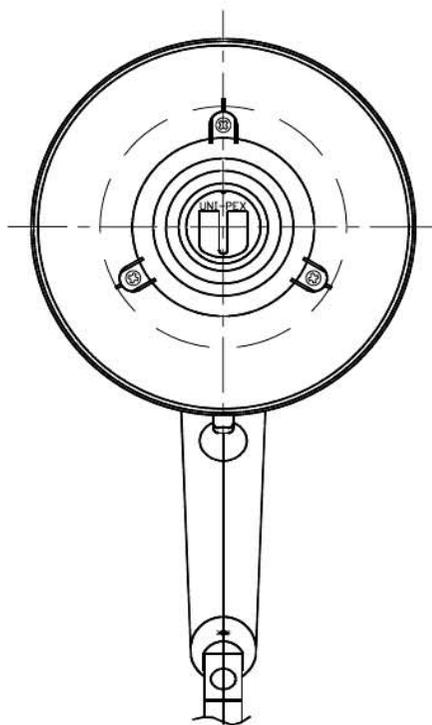

单位:mm