

**業界最軽量**

**15W大出力・本体質量780g  
角型ホーンで視野拡大!!**

ネオジウムマグネット採用で軽量化を実現

**軽量・防水・衝撃性強化のレイニーメガホン TS-710シリーズ**


★新設計で、ますます軽量に！

従来の15WメガホンTM-200シリーズは本体質量1.1kgですが、本レイニーメガホンTS-710シリーズは780gです。大幅な軽量化に成功しましたので、持っただけで違いが分ります。

★耐候性樹脂の採用で衝撃性能を強化

耐候性に優れたASA樹脂を採用したため、これまでのABS樹脂よりも耐衝撃性の劣化が少なくなりました。

もろくなりにくくて割れにくいメガホンです。

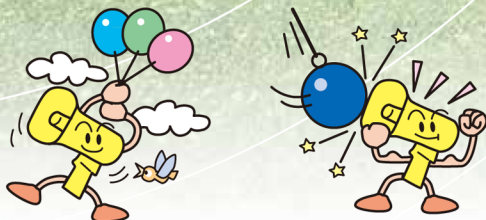

大出力

**15W**



防水



サイレン音付

**TS-713P**

電池別

**EA916X-35**

反射シールは付属していません。

片手でメガホンを持ちながらスイッチ操作ができます。

使用乾電池 単三乾電池10個

出力 定格15W 最大20W

通達距離 (JEITA)音声時約315m

(JEITA)サイレン時約500m

電池持続時間 (JEITA)音声時約10時間

(JEITA)サイレン時約50分

寸法 口径200×180mm

全長300mm

質量 約780g(電池別)

材質 ASA樹脂

ストラップ長 約400mm

(肩にもかけられます)

色調 赤

保護等級 IP65

(JIS C 0920に準拠)



大出力

**15W**



防水



ホイスル音付

**TS-714** 電池別 **EA916X-36**

片手でメガホンを持ちながらスイッチ操作ができます。

使用乾電池 単三乾電池10個

出力 定格15W 最大20W

通達距離 (JEITA)音声時約315m

(JEITA)ホイスル時約500m

電池持続時間 (JEITA)音声時約10時間

(JEITA)ホイスル時約40分

寸法 口径200×180mm

全長300mm

質量 約780g(電池別)

材質 ASA樹脂

ストラップ長 約400mm

(肩にもかけられます)

色調 黄色

保護等級 IP65

(JIS C 0920に準拠)