

防滴スーパーワイヤレスメガホン

(サイレン付、チューナー 1 台付)

TWB-300S

使用電源	乾電池 LR20/R20P/R20PU (単一形乾電池) × 8本
外部電源	DC10~16V (12Vバッテリー) DC電源ジャック
出力	定格30W、最大45W
通達距離	音声: 約800m サイレン: 約1000m (JEITA)
電池持続時間	音声: 約22時間 サイレン: 約120分 (JEITA)
総合周波数特性	500Hz~5kHz (偏差26dB以内)
サイレン周波数	吹鳴周波数 500Hz~1kHz 繰返し周期 5秒
外部入力	マイク: -52dBV/600Ω 不平衡 切換式 音量調節器付 φ6.3ホーンジャック AUX: -20dBV/10kΩ 不平衡
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受信周波数	322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz (25kHz間隔 13波中1波選択)
アンテナ	可倒式ホイップアンテナ
動作表示	電源表示 緑: 通常時、赤: 減電圧時 チューナー受信表示 赤: 待機時、緑: 受信時 SD動作表示 緑: 再生時、赤: 録音時
外装	本体 (ASA樹脂) マンセル7.5R4/14近似色 赤
スタンド取付ねじ寸法	W3/8
寸法	幅218mm、高さ371mm、奥行き350mm (突起物除く)
関連規格	本体: IEC 60529 IPX5 (JIS C0920 保護等級5 (防噴流形)) マイク: IEC 60529 IPX4 (JIS C0920 保護等級4 (防まつ形))
質量	約4.1kg (乾電池を除く)
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、肩掛けベルト × 1、非常用ラベル × 1、非常反射ラベル × 1、点検カード × 1、チャンネル表示ラベル × 1、設定用ドライバー × 1
適合品	チューナーユニット (SU-350、DU-850A)、SDレコーダーユニット (SDU-300) スタンド (ST-110)、シガーライタープラグ付外部電源コード (LD-300) Bluetoothユニット (BTU-100)
特徴・用途	単一形乾電池8個を電源とするデジタルアンプを搭載した大形ハイパワーメガホンで、電池の容量が少なくなると、電源表示灯が緑から赤に変化し電池の交換時期をお知らせいたします。 300MHzのシングルワイヤレスチューナーを1台内蔵しており、チューナーユニット又はSDレコーダーユニットをもう1台追加することが出来ます。 別売のシガーライタープラグ付外部電源コードLD-300をシガーライターソケットに接続することにより、車のバッテリー (DC12V、マイナスアース) から電源を取る事ができます。 収納・運搬時は付属の有線マイクを本体内に収納する事ができます。またハンドルを重心位置に設けていますので、持ち運び易い形状となっています。 外部入力に付属のマイクとは別の有線マイクを使用する事が可能で、別売のワイヤレスマイクを含めると3本のマイクを同時に使用可能です。チューナーユニットを1台増設した場合は最大4本のマイクを使用することが可能です。 外部入力はスイッチを切換える事によりモノラル信号の音楽プレーヤー等の外部機器を接続することができます。 ボディーは耐候性に優れるASA樹脂を採用しています。

営業


AI07-A03

仕様書

UNI-PEX

(2/2)

防滴スーパーワイレスメガホン
TWB-300S

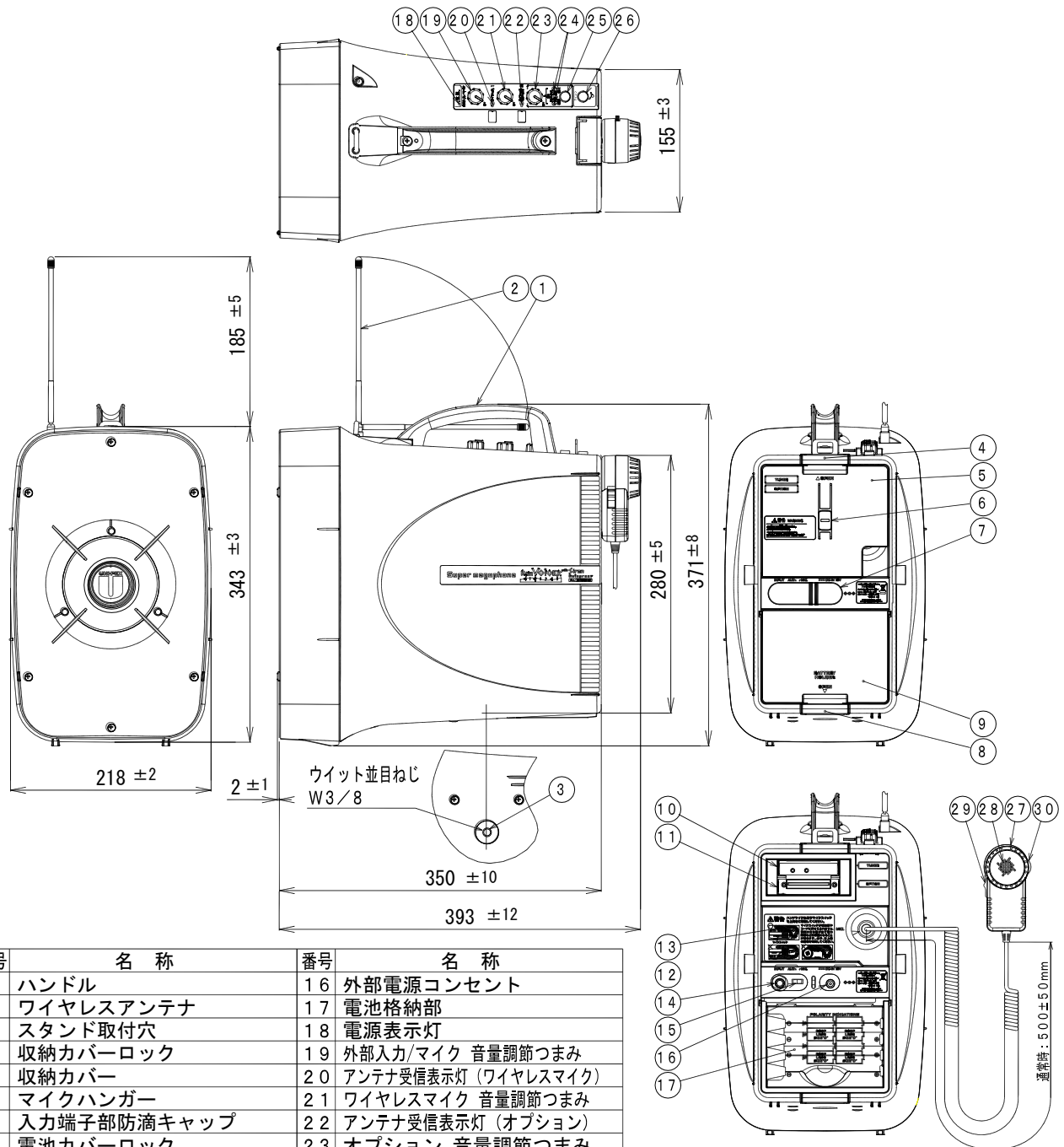

番号	名 称	番号	名 称
1	ハンドル	16	外部電源コンセント
2	ワイレスアンテナ	17	電池格納部
3	スタンド取付穴	18	電源表示灯
4	収納カバーロック	19	外部入力/マイク 音量調節つまみ
5	収納カバー	20	アンテナ受信表示灯 (ワイレスマイク)
6	マイクハンガー	21	ワイレスマイク 音量調節つまみ
7	入力端子部防滴キャップ	22	アンテナ受信表示灯 (オプション)
8	電池カバーロック	23	オプション 音量調節つまみ
9	電池カバー	24	S D動作表示灯
10	ワイレスチューナー部	25	S D操作ボタン (開始/停止)
11	オプションユニット取付部	26	サイレンボタン
12	マイクコンセント	27	ハンドマイク
13	ハンドマイク (付属) 収納部	28	送話口
14	外部入力ジャック	29	マイクスイッチ
15	外部入力切換スイッチ	30	音量調節器

収納カバー取外時

単位mm

営 業

AI07-A03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社