

〔危険〕



- 極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール
- 高压容器：熱すると破裂のおそれ
- 皮膚刺激
- 吸入すると有害
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 眠気又はめまいのおそれ

〔安全対策〕

- 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。
- 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- スプレーの吸入を避けること。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護マスクを着用すること。

〔応急措置〕

- 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 気分が悪いときは、医師に連絡すること。
- 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
- 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

〔保管〕

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- 施錠して保管すること。
- 日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。

〔廃棄〕

- 内容物・容器は市町村等で定められた方法により廃棄して下さい。

〔国連番号〕 1950

〔指針番号〕 126

火気と高温に注意



高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
 - ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
 - ④火の中に入れてはいけないこと。
 - ⑤使い切って捨てること。
- 高压ガス：LPG

ダブルノズルで
どんな場所にも使いやすい！

浸透 防錆・潤滑 スプレー

EA920A-51

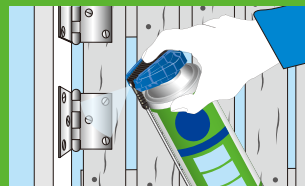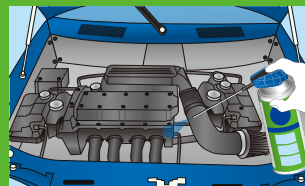

Multi Spray Double Nozzle


ESCO CO., LTD.

ダブル
ノズル

×

360°
OK!

どんな場所でも使いやすい！

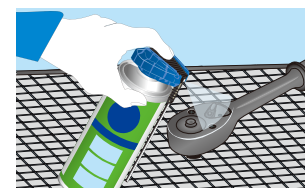

〔内容量〕 500ml

〔成分〕 石油ナフサ
n-ブタン
未同定物質
プロパン
1・2・4-トリメチルベンゼン

〔使用用途〕 工場や作業現場で使用されるほとんどすべての箇所に使用できます。独自の成分と優れたクリープ性(浸透性)により、防錆や洗浄、水置換、潤滑、保全に効果を発揮します。
シリコンフリー。

火気厳禁 第四類 第一石油類
200ml
危険等級 II

缶：スチール
ボタン
ノズル



4 548745 844542

株式会社エスコ <http://www.esco-net.com>

本社・カスタマーサービス
〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL. 06-6532-6226 FAX. 06-6541-0929