

極圧 グリース



燃る焼付け防止に

使用温度範囲 -20℃～+200℃

高速四球試験（融着荷重）ASTM D 2596 3089N

高速四球試験（摩耗痕径）ASTM D 2268 0.3mm

銅板腐食 JIS K2220 9-合格

水洗耐水度（79℃ 1h）3.2 mass%

有機則非該当


PRTR 法非該当

塩素フリー

RoHS指令6物質の含有なし
<カドミウム・六価クロム・鉛・水銀・PBB類・PBDE類>

極圧剤の効果

■極圧剤入りの場合

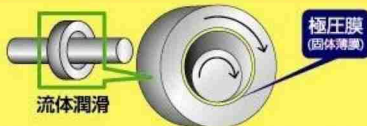

極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます!!

焼付き防止

耐摩耗

耐荷重

■極圧剤なしの場合



油膜切れが起こり、金属と金属の摩擦、焼付きが起こります。

耐熱

耐水