

不燃性パーツクリーナー

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です

特長

- 程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力で除去します。
- 様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。
- 消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
- 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。


用途

- 金属部品、金型、工具等の洗浄
- 機械設備及び部品の油汚れ落とし
- ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
- 油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし
- チェーンの脱脂洗浄

■一時防錆剤の簡易洗浄試験

■ 洗浄性の確認テスト 一時防錆剤に2秒間噴霧したときの状態

- 炭化水素系パーツクリーナー
- 不燃性パーツクリーナー

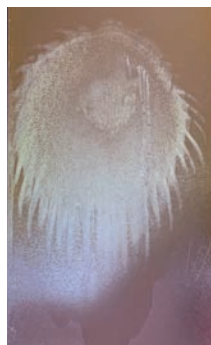

※樹脂・ゴムへの影響

樹脂	PC	PS	PE	PP	PMMA	ABS
	×	×	◎	◎	×	×

ゴム	SBR	EPDM	NBR	Si
	△	△	×	○

原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率

1%未満：◎、1以上～10%未満：○、10以上～30%未満：△、30%以上：×(使用不可)

樹脂、ゴムを洗浄する場合

直接吹き付けるのではなく、ウエス等に吹き付けて洗浄してください。洗浄後はよく乾燥させてください。事前にご確認のうえご使用ください。

※塗装面に付着しないようご注意ください。



品番：000602
品名：不燃性パーツクリーナー
内容量：191g
入数：24本(6本×4箱)
JANコード：4985329106021

PC：ポリカーボネート樹脂
PS：ポリスチレン樹脂
PE：ポリエチレン樹脂
PP：ポリプロピレン樹脂
PMMA：ポリメチルメタクリレート樹脂(アクリル樹脂)
ABS：アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂
SBR：スチレン・ブタジエンゴム
EPDM：エチレン・プロピレン・ジエンゴム
NBR：アクリロニトリル・ブタジエンゴム
Si：シリコンゴム

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <https://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580	名古屋支店 052-504-8171
仙台支店 022-788-0791	静岡出張所 052-504-8171
東京営業課 03-6414-5608	金沢営業所 076-237-3156
北関東営業所 0280-97-3050	大阪支店 06-6748-9960
群馬営業所 0270-25-1168	岡山営業所 086-805-1830
千葉出張所 043-214-0125	愛媛出張所 06-6748-9960
西東京出張所 03-6414-5608	広島営業所 082-553-1013
新潟営業所 025-226-7241	福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店