

5-56 DX 防錆・潤滑剤



No.1401

製品特長

- 新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
- すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
- 水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
- 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
- 有機則規制外商品

用途

●ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。

●機械類、金型などの日常保守。


組成概略●鉱物油

●防錆剤

●石油系溶剤

法規制●第2石油類、
危険等級III

容量●420ml

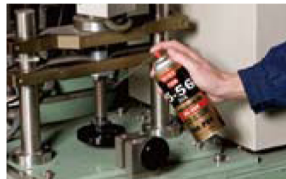

テクニカルデータ1 (防錆・潤滑剤)

品名	膜厚 (μm)	表面張力 (mN/m)	浸透力 (mm)	拡散力 (cm^2)	防錆力 塩水噴霧試験
5-56 DX	2.5~3.0	20~25	35~40	15~20	48hr A級