

EA920PB-1-1B 高温ネジ用焼付き防止剤

-40～1200℃



(廃番)

1
スプレー



1B
ハケ付缶

特殊合成油に斬新な
固体潤滑剤が配合され 広い温度領域において優れた融着・固着防止性と潤滑特性を有しており、ネジ素材に対して全く影響を与えません。

- ネジ素材と反応しません。
- 一定した締付けトルクが得られます。
- カジリや焼付き・固着を防止します。
- 高温部ネジの脱着を容易にします。
- ネジの再使用が可能になります。

- 内容量…400ml
- 合成油
- 色…灰青色
- 使用温度範囲…-40～1200℃

使用用途

発電所、石油化学産業、加熱設備、燃焼機関排気部などに於ける高温に曝されるネジ接合部。組立て工程での潤滑。ボルトの焼付きカジリ防止やスライダー、鑄造取鍋、スライドウェイ等の高温部の潤滑剤としても使用出来ます。

使用方法

塗布表面を清掃し、塗布面へ均一にスプレーして下さい。

熱せられた面へのスプレー塗布は絶対に行わないで下さい！




自動車のエンジン周りの留めボルトやディスクブレーキのキャリパー及びピストンにも



Temperature Range



high temperatures

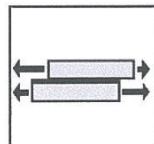


sliding surfaces



screws



flanges

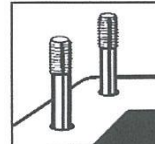

turbine bolts