

〔品名〕アルミコートスプレー
〔内容量〕400ml
〔成分〕合成樹脂、有機溶剤、顔料(アルミ)

〔特長〕


約99.5%の高純度アルミ顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。コーティングは耐熱性が高く、短時間では800°C、連続では550°Cまで耐えます。(350°C以上では、耐磨耗性が低下します)
また、コーティングには耐候性があり、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。

〔用途例〕

- エアコンや換気システム
- パイプライン
- 炉設備
- 機械のハウジング

〔使用方法〕

- 施工する金属面をバーツクリーナー等で洗浄・脱脂してください。
- スプレーする前に、缶を良く振ってください。
- 室温(約20°C)で表面から約25cm離して、均等に、縦横交差させてスプレーしてください。
- 可使時間は約10分、硬化時間は約4~6時間です。

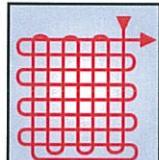

縦横に交差させて
スプレーして下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。


- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てるごと。

高圧ガス: **LPG**


WEICON®

アルミコートスプレー

EA920SW-3

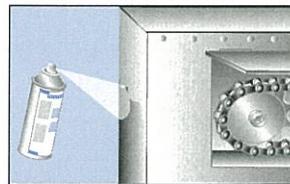

99.5%高純度アルミ顔料

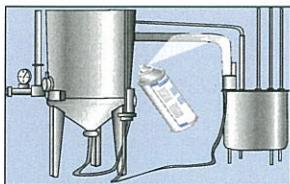

Aluminium-Spray

A-100
abrasion resistant
99,5% pure aluminium

400 ml [520] 3e Made in the E.C.



〔危険有害性情報〕

- 引火性の高い液体および蒸気
- 極めて可燃性/引火性の高いガス
- 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- 臓器(呼吸器、肝臓、中枢神経、腎臓)の障害(麻酔作用)眼鏡またはめまいのおそれ
- 長期または反復暴露による臓器(肺)の障害
- 吸入すると有害

〔応急処置〕

- 誤って目に入ったときは清水で15分以上洗い、医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、水または石鹼水等でよく洗ってください。
- 万一飲み込んだ場合は、無理に吐かず、すぐに口の中を洗い、医師の診察を受けてください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診察を受けてください。

〔保管及び廃棄方法〕

- 保管の際は、直射日光の当たる所、40°C以上になる所、錆の発生しやすい水のかかる所や湿気の多い場所に置かないでください。
- 廃棄の際は、中身を使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。

〔警告〕

- 吸入飲用不可** 人体に害があるので、吸入したり飲用しないでください。
- 可燃性なので、火気の付近で使用しないでください。
- 高温になると破裂する恐れがあるので、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
- 本製品をご使用の際は、保護具等を使用してください。
- 子供の手の届く所には置かないでください。

火気厳禁 第四類第一石油類 200ml 危険等級II



4 548745 782363

キャップ
ボタン 缶:スチール

品番 EA920SW-3

株式会社エスコ
大阪市西区立売堀3-8-14 TEL:06-6532-6226