

【100倍希釈タイプ】 撥水シャンプーECO 100

全色対応

- 抜群のコストパフォーマンス性
(普通乗用車 約133台分/4L)
- 中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄
- PRTR法非該当・環境ホルモンフリー
- 洗浄と同時に強力撥水

標準使用量

普通乗用車1台=約30ml使用(100倍希釈液で約3L使用)

使用方法


- ※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ※濃度が高いと材質に影響を及ぼす恐れがありますので指定の希釈比率を守って使用してください。
- ①ボディ全体に水をかけ、よく洗い流してください。(砂・泥汚れなどはキズの原因となります。)
- ②本品を付属の計量カップで30ml量り、水3Lを加えて希釈し(100倍希釈)軽く泡立てた後、スポンジに含ませて洗車してください。
- ※普通乗用車約1台分の使用量です。台数・大きさに応じて量を調整してください。
- ③使用後はボディが乾かないうちに泡がなくなるまで水で十分に洗い流してください。
- ④乾いたタオルなどで水滴を拭き上げてください。
- ※使用後は計量カップを必ず洗ってください。

使用上の注意

●材質により変色や腐食の恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。●**飲用不可**・人体に害がありますので、飲まないでください。●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。●皮膚の弱い方や長時間使用する場合、かぶれる恐れがありますので、保護手袋を着用してください。●屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。●ミストを吸入しないでください。●環境への放出を避けてください。●取り扱い後はよく手を洗ってください。●炎天下や塗装面が熱い時、また劣化の激しい塗装面には使用しないでください。●キズの原因となりますので風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しないでください。また地面に落としたスポンジは使用しないでください。●ボディに本品を直接たらしたり、塗ったまま長時間放置しないでください。●プラスチック、未塗装の樹脂バンパー、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、レンズ部品等は本品が乾燥する前に水でよく洗い流してください。●新車・再塗装車の場合、塗装が安定するまでに30~90日程度かかることがありますので、目立たない所で確かめてから使用してください。●原液のままでは使用しないでください。●容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。

荷姿	製品コード	管理No.	JANコード
4L×2/ケース	3690	BE24	4979782036902

※詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

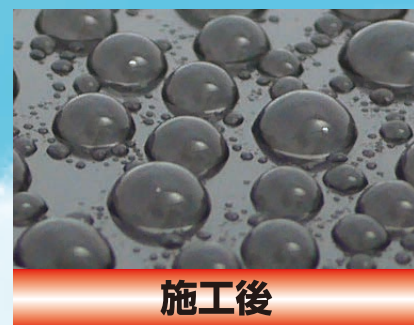

施工後

セット内容



- 内容液 4L×2
- 計量カップ(50ml)×2
- 洗車用スポンジ×2