



洗浄効果




●使用場所：窓枠部分のカビ

※しつこいカビの場合は、しっぴによる5~10分間の放置が有効です!!

泡保持力比較

濃密泡で
タレにくい!!

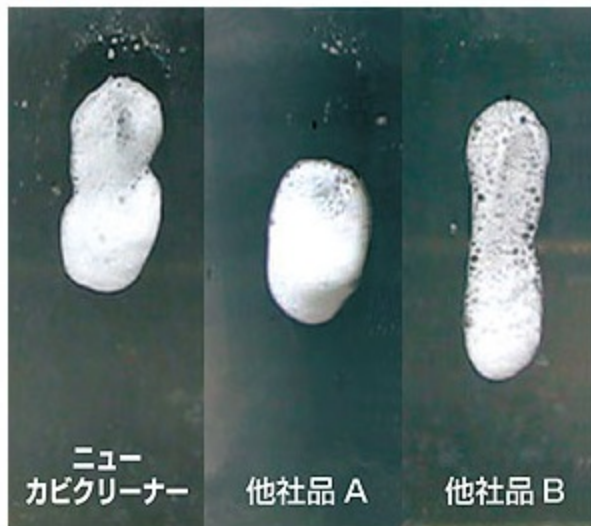

※ 噴霧後 5 秒経過の比較

製品	性能				
	有効塩素濃度	カビ除去力	泡の細かさ	タレにくさ	臭い
ニューカビクリーナー	約 5%	◎	◎	◎	△
他社品 A	約 3%	○	○~◎	△	○
他社品 B	約 3%	○	△	○	○

用途

浴槽の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
 ※ ステンレス以外のホーロー・アルミニウム・真ちゅう等の金属製品、砂壁・繊維壁・しっくい壁・クロス壁等には使用できません。

使用方法

- ※ 使用前に必ず製品本体、専用スプレーの表示を良く読んでください。
- ① 専用ハンドスプレーに使用量を投入し、洗浄箇所にスプレーしてください。(壁や天井等顔より高い箇所の洗浄には直接スプレーせず、本品をスポンジ等に取り洗浄してください。)
 - ② 5~10分間放置後、十分に水洗いしてください。
 - ③ 浴室、洗面所のタイル壁の場合、乾いた布等で拭き上げますとより良い仕上がりとなります。

標準使用量

原液使用 / 1m²当たり約 15回スプレー(約 12ml)
 4.5kg1 本当たり約 363m²

荷姿



※ 専用ハンドスプレー 付き

詰替え用キャップ

4.5kg/BL
 (使用後は潰して捨てる事ができます。)

※ ここに明示された以外の詳細事項に関しては弊社発行の安全データシートをご覧ください。