


# Professional Carpet Cleaner Series

プロフェッショナルカーペットクリーナーシリーズ

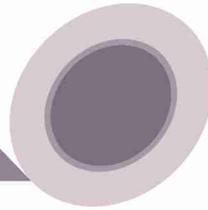

## オフィスでも大活躍！強接着タイプ

強接着でオフィスのホコリ・ゴミを  
ぐいぐいキャッチ！

めくり口クッキリ！めくりやすく、スパッと切れる！

ニトムズだけの新技術

### スカット カット

Professional Carpet Cleaner

# ココロ

ハイグレード  
強接着

スパイクドット粘着



テープ幅 160mm



グレードアップ伸縮シャフト！  
伸ばした時、約6cm長くなり(当社  
従来比)さらに使いやすくなりました。



出し入れカンタン  
ワンタッチ  
開閉ケース！  
取り出す時も片付ける時も  
立ったままで開閉OK。

## オフィスでの使いやすさにこだわったスタンダードタイプ

 
よく取れて、まっすぐ切れ、  
めくり口・転がす方向がわかる！

# ココロ

スタンダード

すじ塗り粘着加工

出し入れカンタン  
ワンタッチ  
開閉ケース！  
取り出す時も片付ける時も  
立ったままで開閉OK。



テープ幅 160mm



New

地球にやさしい  
古紙再生比率  
70%紙を使用  
Eco160



エコマーク  
認定商品



**C 3880**  
プロフェッショナルカーペットクリーナー  
Eco160

テープ幅 160mm



プロフェッショナル クリーナー シリーズ ●ウエアクリーナー

| 品名  | プロフェッショナル ウエアクリーナー-160                                      | プロフェッショナル ウエアクリーナー-160 1本入                                  | プロフェッショナル ウエアクリーナー-スベアテープ160 | プロフェッショナルウエアクリーナー-80  | プロフェッショナル ウエアクリーナー-80 1本入                                   | プロフェッショナル ウエアクリーナー-スベアテープ80 |
|-----|---|---|------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 価格  | △   | △   | △                            | △   | △   | △                           |
| 品番  | C 2940  | C 3130  | C 2960                       | C 2950  | C 3860  | C 2970                      |
| サイズ | 全長300mm×90周巻  | 幅160mm×90周巻   | 幅160mm×90周巻                  | 全長:300mm×90周巻   | 幅80mm×90周巻  | 幅80mm×90周巻                  |
| 個装数 | 1本  | 1本  | 10巻                          | 1本  | 1本  | 20巻                         |
| 備考  | ●テープ/特殊粘着加工紙<br>●グリップ/テープ受け/ポリプロピレン<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) | ●テープ/特殊粘着加工紙<br>●グリップ/テープ受け/ポリプロピレン<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) | ●テープ/特殊粘着加工紙                 | ●テープ/特殊粘着加工紙<br>●グリップ/テープ受け/ポリプロピレン<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) | ●テープ/特殊粘着加工紙<br>●グリップ/テープ受け/ポリプロピレン<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) | ●テープ/特殊粘着加工紙                |
| 備考  | 付属テープサイズ/幅160mm×90周巻  | 付属テープサイズ/幅160mm×90周巻  | 特殊ミシン目入り                     | 付属テープサイズ/幅80mm×90周巻   | 付属テープサイズ/幅80mm×90周巻   | 段差ミシン目入り                    |

●洋服コロコロ

| 品名  | プロフェッショナルウエアクリーナー Valueスベアテープ 3巻入 | プロフェッショナル ウエアクリーナークッション160                                 | プロフェッショナルウエアクリーナー クッションスベアテープ160 | プロフェッショナル ウエアクリーナークッション80                                  | プロフェッショナルウエアクリーナー クッションスベアテープ80 | 洋服コロコロ                        |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 価格  | △                                 | △  | △                                | △  | △                               | △                             |
| 品番  | C 3370                            | C 3351   | C 3352                           | C 3361   | C 3362                          | C 1120                        |
| サイズ | 幅160mm×90周巻                       | 全長:300mm×25周巻  | 幅160mm×25周巻                      | 全長:300mm×25周巻  | 幅80mm×25周巻                      | 全長246mm×50周巻                  |
| 個装数 | 3巻                                | 1本   | 1本                               | 1本   | 20巻                             | -                             |
| 備考  | ●テープ/特殊粘着加工紙                      | ●テープ/クッション性粘着加工PE<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)<br>●グリップ/ポリプロピレン | ●テープ/クッション性粘着加工PE                | ●テープ/クッション性粘着加工PE<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)<br>●グリップ/ポリプロピレン | ●テープ/クッション性粘着加工PE               | ●テープ/特殊粘着加工紙<br>●本体/高密度ポリエチレン |
| 備考  | ミシン目入り                            | 付属テープサイズ/幅160mm×25周巻                                       | 特殊ミシン目入り                         | 付属テープサイズ/幅80mm×25周巻  | 特殊ミシン目入り                        | 付属テープサイズ/幅100mm×50周巻          |

●コロコロハイグレード強接着

●コロコロスタンダード

| 品名  | 洋服コロコロスベアテープ | プロフェッショナルカーベットクリーナー ハイグレード強接着S   | プロフェッショナルカーベットクリーナー ハイグレード強接着伸縮  | プロフェッショナルカーベットクリーナー ハイグレード強接着 3巻入     | プロフェッショナルカーベットクリーナー ハイグレード強接着 10巻入    | コロコロスタンダードL   |
|-----|--------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 価格  | △            | △  | △  | △                                     | △                                     | △   |
| 品番  | C 0950       | C 3310   | C 3320   | C 3330                                | C 3050                                | C 2430  |
| サイズ | 幅100mm×50周巻  | 全長:295mm   | 全長 最長:970mm 最短:610mm   | 幅160mm×80周巻                           | 幅160mm×80周巻                           | 全長:910mm  |
| 個装数 | -            | 1本   | 1本   | 3巻                                    | 10巻                                   | 1本  |
| 備考  | ●テープ/特殊粘着加工紙 | ●テープ/スパイクドット粘着加工紙<br>●オレンジライン/ポリプロピレン<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)<br>●グリップ/ポリプロピレン<br>●ケース/ポリプロピレン | ●テープ/スパイクドット粘着加工紙<br>●オレンジライン/ポリプロピレン<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ<br>●グリップ/ポリプロピレン<br>●ケース/ポリプロピレン | ●テープ/スパイクドット粘着加工紙<br>●オレンジライン/ポリプロピレン | ●テープ/スパイクドット粘着加工紙<br>●オレンジライン/ポリプロピレン | ●テープ/すじ塗り粘着加工紙<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)<br>●グリップ/テープ受け/ケース/ポリプロピレン |
| 備考  | 特殊ミシン目入り     | 付属テープサイズ/幅160mm×80周巻   | 付属テープサイズ/幅160mm×80周巻   | スカットカット                               | スカットカット                               | 付属テープサイズ/幅160mm×90周巻  |

(EA922B-15D)

(EA922B-16D)

(EA922B-17D)

●オフィスコロコロ

| 品名  | コロコロスタンダードS   | コロコロスベアテープスタンダード3巻入 | プロフェッショナルカーベットクリーナー スベアテープスタンダード 10巻入 | プロフェッショナルカーベットクリーナー ECO160 3巻入 | オフィスコロコロ伸縮本体  | スベアテープオフィスコロコロ 3巻入 |
|-----|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| 価格  | △   | △                   | △                                     | △                              | △   | △                  |
| 品番  | C 2440  | C 2450              | C 3040                                | C 3880                         | C 2850  | C 2860             |
| サイズ | 全長:295mm  | 幅160mm×90周巻         | 幅160mm×90周巻                           | 幅160mm×80周巻                    | 全長 最長:1,030mm 最短:560mm  | 幅187mm×50周巻        |
| 個装数 | 1本  | 3巻                  | 10巻                                   | 3巻                             | 1本  | 3巻                 |
| 備考  | ●テープ/すじ塗り粘着加工紙<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)<br>●グリップ/テープ受け/ケース/ポリプロピレン | ●テープ/すじ塗り粘着加工紙      | ●テープ/すじ塗り粘着加工紙                        | ●テープ/特殊粘着加工紙                   | ●テープ/すじ塗り粘着加工紙<br>●シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ<br>●グリップ/テープ受け/ケース/ポリプロピレン | ●テープ/すじ塗り粘着加工紙     |
| 備考  | 付属テープサイズ/幅160mm×90周巻  | ミシン目入り              | ミシン目入り                                | 特殊ミシン目入り                       | 付属テープサイズ/幅187mm×50周巻  | 特殊ミシン目入り           |