

AUTO DISPENSER



Wall
mounted
style

壁掛け
スタイル

ELPA ESD-K10ES

AUTO DISPENSER

液体タイプ専用



ELPA

ESD-K10ES

AUTO DISPENSER

液体タイプ専用



外箱は段ボールを
使用しています

取扱説明書・保証書在中

食器用洗剤 で使える! 液体せっけん 液体ハンドソープ も使える!

手洗いサポート機能 音声付 ●手洗いは15秒以上しっかりと洗いましょう。
※LED点滅のみも可能

①吐出すると「よいいドン」の音声と共にLEDが赤色点滅しカウントスタート。



②LEDが赤色点滅中はしっかりと手を洗いましょう。



③15秒で「ゴール」の音声と共にLEDが青色点灯してカウント終了です。


 


洗い残しがないかしっかり確かめて水で洗い流しましょう。

小さなお子様や忙しいあなたに
目安としてご利用ください!

壁取り付け方法

①本体背面のフックにフックシールを取り付けます。
②フックシールのフィルムを剥がし、壁に本体を貼り付けます。
※本体の下は80cm以上空けてください。
※フックシールは一度貼り付けると剥がせません。
取り付け位置を確認してから慎重に貼り付けてください。

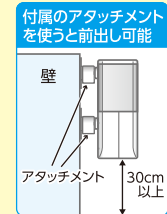

●本品は手をかざすとセンサーが反応し、中の液体が自動で出てくるオートディスペンサーです。
●本品は液体せっけん、液体ハンドソープ、液体食器用洗剤用のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。
液体クレンザー、ジェルタイプの消毒用アルコール、液体の消毒用アルコール、粘性の高い液、シャンプー類、泡タイプ、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれません。
●本品は完全防水ではありません。
本品に故意に水をかけたり、水につけたりしないでください。

仕様

電源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命	約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
使用温度範囲	5℃～40℃
タンク容量	約650ml
接着面	接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
外形寸法(約)	幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)
質量	約330g(電池除く)
防水仕様	IPX4(防沫形)
付属品	フックシール 2枚、アタッチメント 2個

電池別売
単三形乾電池
×4本使用



オーダーNO. 3286-0



4 901087 224937

MADE IN CHINA 230925A

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
【お客様】 大阪 072(871)11166 | 受付時間 / 9:00～17:30
【窓口】 東京 042(473)01159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く



付属アタッチメントで前出し可能
カウンターキッチンなど設置しにくい場所でも
アタッチメントで位置調整が可能です。



大容量650mlタンク
たっぷり入る大容量タンク。
詰替えの手間が減らせます。



手洗いサポート機能(音声付)
15秒間音声と光でお知らせします。
手洗いの目安に役立ちます。



洗浄モード
本体内部やノズルの詰まりを防止できる
洗浄モードを搭載しています。



タッチセンサー
電源スイッチに軽く触れるだけで
電源ON/OFFや吐出量の調整ができます。



入れやすい上部注ぎ口
フタを外して上から注ぐだけだから
簡単で入れやすい。



使い切れるタンク
洗剤の吸込口が底面にあるから
最後まで使い切れます。



ラクラク電池交換
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式
簡単に電池交換できます。



防水性能(IPX4)
濡れた手でも操作できて水のかかりやすい
キッチンや洗面所周りで使えます。



大容量
650ml



手洗いサポート
音声機能付き

電池別売
単三形乾電池
×4本使用

泡タイプはご使用いただけません。

キッチンに



洗面に



ラインアップ



泡ハンドソープ用
ESD-K10AS



消毒液用
ESD-K10MS

詳しくはコチラ

