

MG MIST CIRCULATOR

品番：48773
マジックガード ミスト サーキュレーター
MG MIST CIRCULATOR

【液使用量目安】

運転モード	濃度	噴霧時間	1時間あたり液消費量	1日8時間液消費量	30日運転時液消費量※
連続噴霧	100 ppm	60分	140ml	1,120mL	33.6L
2分運転/8分停止		12分	28ml	224ml	6.7L
5分運転/10分停止		20分	47ml	373ml	11.2L
連続噴霧	70 ppm	60分	98ml	784mL	23.5L
2分運転/8分停止		12分	20ml	157ml	4.7L
5分運転/10分停止		20分	33ml	262ml	7.8L
連続噴霧	50 ppm	60分	70ml	560mL	16.8L
2分運転/8分停止		12分	14ml	112ml	3.4L
5分運転/10分停止		20分	23ml	187ml	5.6L

【除菌・消臭目安時間】 ※1日/8時間×30日で計算

運転モード	濃度	50畳 除菌時間
連続噴霧	100ppm	約 25分



- EA763FB-100
- 品番：WMG-01
 - 電圧：100V
 - 周波数：50/60Hz
 - 消費電力：80W/85W
 - タンク容量：2.5L
 - ミスト吐出量：140ml/h
 - 連続ミスト吐出時間：17時間
 - 商品素材：ABS樹脂
 - 本体サイズ：W395×D240×H795mm
 - 本体重量：5.5kg

MAGIC GUARD LINEUP



品番：49197
マジックガード
MAGIC GUARD
60mL
EA922DA-1



品番：48241
マジックガード
MAGIC GUARD
300mL
EA922DA-2



品番：49601
マジックガード
MAGIC GUARD
800mL
EA922DA-3



品番：48242
マジックガード
MAGIC GUARD
1L (詰替)



品番：48480
マジックガード
MAGIC GUARD
20L
EA922DA-5

●成分:安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水 ●有効塩素濃度/100ppm ●性質:弱アルカリ性 ●品質保持期限:最大約5年(冷暗所に保管の場合)※ポンプタイプと20Lは約2年
厚生労働省が推奨する次亜塩素酸ナトリウムを安心安全に使えるよう進化させた安定型次亜塩素酸ナトリウム

お取扱店

99.99%
除菌実証済

たった10秒で
消臭を実証

安心の
食品添加物
認定成分

ダニ・スギ花粉の
低減効果を実証

水のように安心してやさしい成分
マジックガードで
空気を素早く洗う


唯一吸引しても人体に影響の無い成分
実験結果の報告書を取得済み!



マジックガードをミスト状に噴霧することで
空気清浄機に比べ飛躍的に早く「除菌・消臭」
50畳の場合
約25分で **除菌 消臭** を実現!

安定型次亜塩素酸ナトリウム (単一製剤) について

厚生労働省でも認められた安心で高い除菌力を持つ次亜塩素酸Naは、長期間塩素濃度を維持することが難しかった。今回独自の製法で、容器内に成分を安定させ冬眠させたような状態に保つことで、最大約5年間品質保持(冷暗所保管)することを実現。噴霧して空気中に放出された時点で、初めて次亜塩素酸としての働きをし除菌と消臭効果が発揮されます。

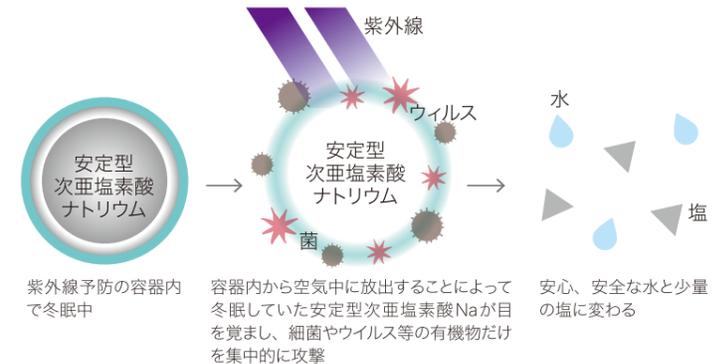

プロが認めたマジックガードは様々な場所で使用されています



従来型の問題点を解消した【安定型】

アルコール製品では対処できないものから、さまざまな細菌・ウイルスまで、脅威の瞬間除菌率99.99%以上でしっかり分解して除菌。時間をかけずに一瞬で除菌するので空気中に浮遊する細菌やウイルスにも有効です。同時に環境省指定の8大悪臭をはじめ、気になる嫌な臭いを強力に瞬間消臭。塩素系製品にありがちな特有の不快感もありません。また弱アルカリ性で不揮発で、手荒れや乾燥、痛みを伴う心配もなく、敏感肌や肌の弱い人でも安心してお使いいただけます。もちろん、第三者機関でさまざまな

安全性試験を行って人体などへの安全面も確認済み。塩素系製品で問題となる発癌性物質のトリハロメタンをはじめ人体に有毒なガスの発生もありません。さらに金属製品や繊維に対する腐食の心配もなく、繊維に対する漂白の心配もありませんので使用場所を選びません。最大約5年間も有効塩素濃度が変わらず品質が維持され効果が持続（冷暗所保管）、さまざまな環境で安心してお使いいただけるのが『安定型次亜塩素酸ナトリウム(単一製剤)』です。


最大約5年間の品質保持で備蓄に最適！

部屋を暗くしてライトを後ろから照らした実験です。一般的に使用されている遮光容器は光を通しますが、リニューアルした容器は全く光を通さないで最大約5年の品質保持（冷暗所に保管の場合）を実現しました。



【従来の遮光容器】

【新しい完全遮光容器】

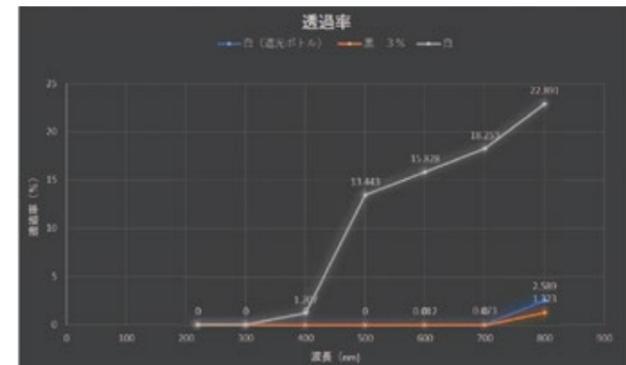

安心・安全な日本製！

こちらのマジックガードは信頼の日本製です。衛生管理の徹底された国内提携工場にて、しっかりと品質チェックしながら製造されています。



【検品】



【検品】

【出荷】

安定型次亜塩素酸Naは従来の次亜塩素酸Naの問題点を解決！

従来の次亜塩素酸Na
〈希塩酸などの配合成分〉


- 漂白作用
- 引火の可能性
- 皮膚への刺激
- 強い塩素臭
- 無揮発
- 塩素ガス発生
- 長期保存不可
- 金属の腐食

安定型次亜塩素酸Na
〈新技術マイクロカプセル製法〉

- 無漂白
- 不可燃
- 無刺激
- 無臭
- 無揮発
- 塩素ガスの発生なし
- 約2年間の長期保存
- 平均値 pH9 で金属がサビにくい

ウイルス 99.99% 不活化

強力な除菌効果を実証！ ※全ての菌に効果があるわけではありません

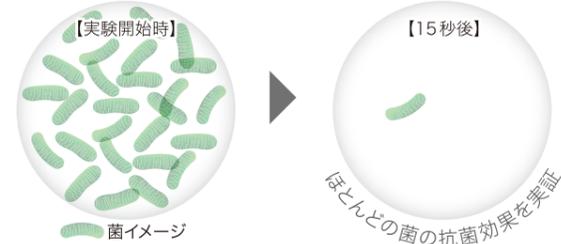

環境省指定8大悪臭を瞬間消臭

- アンモニア 肉の腐敗臭 トイレ臭い
- 硫化水素 卵や野菜の腐敗臭 トイレ臭い
- トリメチルアミン 魚の腐敗臭
- スチレン プラスティックの燃焼臭
- メチルメルカプタン 野菜の腐敗臭
- 硫化メチル 野菜の腐敗臭
- 二硫化メチル 野菜の腐敗臭
- アセトアルデヒド タバコの臭い

※公的機関で検査検証済み

ドアノブの菌を比較実験



残念マーク

測定時の菌の数値

合格マーク

期待で驚きの除菌力を証明

マジックガードで除菌後の菌の数値

食品添加物であり安全性も試験済み

試験種別	試験内容 (対象)	結果	実施機関
安全性試験	マウスに対する急性毒性試験 (経口)	異常なし	(社) 日本食品分析センター
	マウスに対する局所刺激性試験 (眼粘膜)		
	マウスに対する局所刺激性試験 (皮膚)		

製品の10倍の塩素濃度1,000ppmの検体でも安全性が確認されました

除菌・安全性等は第三者機関にて立証済み



総合格闘技 RIZIN.22 / RIZIN.23 の感染予防対策に「マジックガード」を使用していただきました！



マジックガードとミストサーキュレーターで空気を洗う

空気清浄機比べて素早く除菌・消臭

加湿機よりも細かいドライミストを室内に攪拌します。2種類の間欠モードで経済的。マジックガードの除菌・消臭力が室内全体に広がります。

最大150畳まで対応！リモコン付き

	他社空気清浄機	ミストサーキュレーター
除菌・消臭時間	集じん菌を除菌・消臭するので時間がかかる	ミスト状に噴霧して、素早く除菌・消臭
150畳の場合	15台 (10畳タイプ)	1台
金属腐食	サビやすい	サビにくい
メンテナンス	必要	必要

【導入事例】

