



部屋干しOK。抗菌*水洗浄。
くつ下臭、汗臭、生乾き臭に。
汚れ・ニオイをクリア。洗たく槽の防カビに。
残り湯でも。
柔軟剤・衣料用漂白剤（酸素系）も使えます。
ドラム式洗たく機にも使えます。
●蛍光剤配合
●すすぎ1回でもOK！節水にはためすぎで
●すっきりしたクリスタルグリーンの香り
*ニオイ菌に対して。すべてのニオイ菌を抑えるわけではありません

【洗たく用洗剤（液体タイプ）】

900g



用途・液性・成分・使用量・使用上の注意など

品名	洗濯用合成洗剤
用途	綿・麻・合成繊維用
液性	弱アルカリ性
成分	界面活性剤[23%、高級アルコール系（非イオン）]、安定化剤、アルカリ剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤
香り	すっきりしたクリスタルグリーンの香り
お洗たく前に まず確認	<p>●衣料品の取扱い表示にしたがって洗たくする。 下の取扱い表示のある衣料品には使わない</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>従来表示</p> <p>「中性」表示のあるもの</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>新表示</p> <p>および「中性洗剤使用」 があるもの</p> </div> </div> <p>●蛍光剤配合。淡色の綿・麻衣料は白っぽくなることがあるので、 蛍光剤無配合の洗剤をおすすめします。 ●色落ちが心配な場合、目立たない所に原液をつけ、5分ほどおき、 変色、色落ちするものは洗わない。</p>

使用量の目安

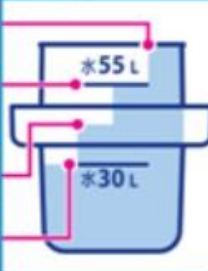
＜一般タイプの洗たく機の場合＞

- 水量65L (洗たく物量6.0kg) ⇒キャップ1杯 (58g)
- 水量55L (洗たく物量4.5kg) ⇒キャップ0.8杯 (上の目盛り・49g)
- 水量45L (洗たく物量3.0kg) ⇒キャップ0.7杯 (太い部分の真ん中・40g)
- 水量30L (洗たく物量1.5kg) ⇒キャップ0.4杯 (下の目盛り・25g)

＜ドラム式洗たく機の場合＞

- 洗たく物量6.0kg⇒キャップ1杯 (58g)
- 洗たく物量5.0kg⇒キャップ0.8杯 (上の目盛り・49g)
- 洗たく物量4.0kg⇒キャップ0.7杯 (太い部分の真ん中・40g)
- 洗たく物量2.0kg⇒キャップ0.4杯 (下の目盛り・25g)

1g=約1ml

ドラム式 洗たく物量の 目安	一般タイプ 水量の目安 (洗たく物量)	使用量の目安 (キャップ の目安)	1g=約1ml
6.0 kg	65 L (6.0 kg)	1杯 (58 g)	
5.0 kg	55 L (4.5 kg)	0.8杯 (49 g)	
4.0 kg	45 L (3.0 kg)	0.7杯 (40 g)	
2.0 kg	30 L (1.5 kg)	0.4杯 (25 g)	

- 洗たく物量の目安は、洗たく機の大きさの約7～8割です。
- つめかえる時は、[アタック抗菌EXスーパークリアジェル つめかえ用]をご利用ください。 **EA922KB-16**

使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●用途外に使わない。 ●子供の手の届く所に置かない。 ●認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。 ●使用後は手を水でよく洗う。 ●荒れ性の方や長時間使う場合、原液で使う場合は炊事用手袋を使う。 ●洗たく機のフタなどのプラスチック部分に原液がついた時はすぐに水でふきとる。放置すると傷むことがある。
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。 ●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は、医師に相談する。 <p>※受診時は商品を持参する。</p>
包装容器の材質	<p>ボトル：PE キャップ：PP</p>
原産地	日本製
掲載情報について	<p>※製品に表示されている情報に基づいています。（緑字部分は補足情報です）</p> <p>※最新の花王製品の表示内容を掲載していますが、状況により、更新前に最新の製品が出荷される場合があります。</p> <p>※読上げソフトで聴く場合でも情報が不足しないように、画像部分の文字も本文に加えている場合があります。</p>

環境性能

洗たく機の設定を「すすぎ1回」に変えることで、全自動縦型洗たく機の場合で約4～57L、ドラム式洗たく機の場合で約11～33Lの節水になります。

（一部、すすぎ1回に設定できない洗たく機もあります）

■eco効果の前提条件：

洗たく物料4kgの場合の、標準コース（すすぎ2回）のすすぎ水量とすすぎ1回設定コースのすすぎ水量の差。

（2013年3月花王調べ）

■本製品へのいっしょにecoマーク認定基準：

環境主張の認定基準の項目（3）節水に該当。

全自動縦型洗たく機の普及機種12機種およびドラム式洗たく機の普及機種14機種で試験をおこない、それぞれの節水率の平均値を本製品の節水率とした。

節水率 = (すすぎ2回の給水量 - すすぎ1回の給水量) / すすぎ2回の給水量

全26機種の平均として節水率約32%を達成。