

### 用途・使い方

**厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口に  
ご使用ください。**

- ① 専用の液だれ防止機能付き専用計量キャップをつける。
- ② 目皿のごみや毛髪等を取り除く。
- ③ 原液を排水パイプに注ぎ、こすらず15～30分置く。(長時間放置しない)
- ④ 使用後は充分水で流す。

\*飛沫が飛ぶことがあるので、ブラシ等は使用しない。

※必ず使用前に製品の「使用上の注意」をよくお読みください。

※初回は専用計量キャップ付きの本体をお買い上げいただき、次回からはお得なつけかえ用をご使用ください。

### 使用量の目安

**必ず付属の専用計量キャップにつけかえてご使用ください。  
1目盛りは約10gです。  
キャップ1杯は60gです。**

- つまりの予防・ニオイの消臭：(約80g)
- 又メリの除去：(約160～240g)
- つまりの解消：(約320～400g)



※使用前に「専用計量キャップの使い方」と「使用上の注意」をよくお読みください。

### 梱内容

品名	目付 梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
<b>EA922KD-15(1本)、-15A(6本)</b> パイプハイター 高粘度ジェル 2kg 本体 業務用	2kg 6本	個:324×147×113 2140g 梱:343×363×316 13.7kg	4 901301 507280
<b>EA922KD-15 B(1本)、-15C(6本)</b> パイプハイター 高粘度ジェル 2kg つけかえ用 業務用	2kg 6本	個:241×147×113 2090g 梱:261×355×308 13.3kg	4 901301 507297

※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。  
 ®は、登録商標です。

商品写真以外の画像に関して、他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。

お問い合わせ・ご注文は

花王プロフェッショナル・サービス株式会社



〒131-8501 東京都墨田区文花 2-1-3 ☎03(5630)7141

kao  
プロシリーズ

**厨房・浴室パイプの  
つまり・ニオイを解消!**

**パイプ  
ハイター**

業務用

はりついて効く  
**高粘度ジェル**



**高粘度ジェルが  
パイプに密着!!**

排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・又メリまで溶かして落とす!



シンク排水口のつまり・ニオイに



洗面台・浴室の定期的清掃に




シャンプー台の髪の毛の除去に

# 高粘度ジェルが厨房・浴室パイプのつまり・ニオイを解消します!


## 特長 1 「高粘性のジェル」がパイプに密着し、

排水パイプに付着した髪の毛・ヌメリを溶かして落とします。定期的に使うことで、ニオイやつまりが防止できます。

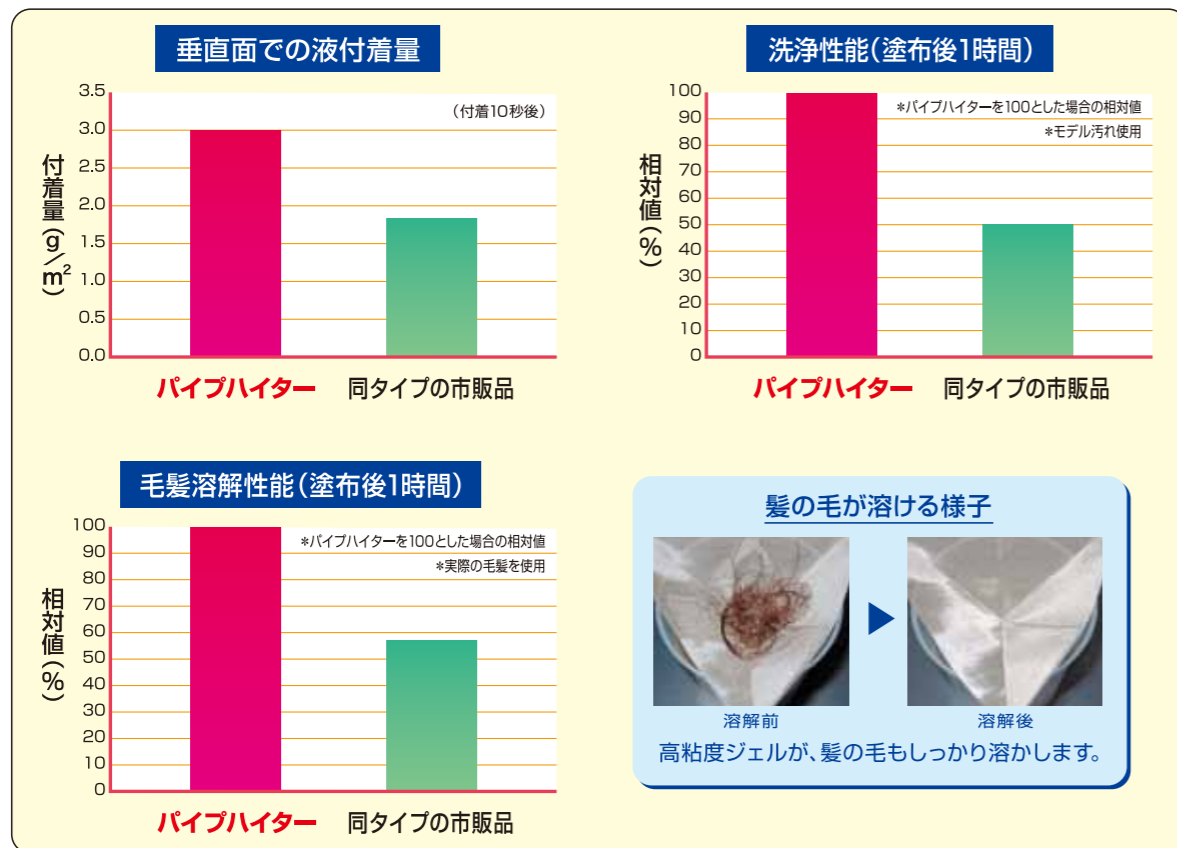


## ユーザー様の悩み

- 飲食店**
  - 汚れものを洗浄するシンクのパイプがつまりたり、臭ってきたりする。
  - 麺類のつゆやビールを流すシンクのニオイもすごい。
  - トイレの洗面台では嘔吐物のつまりや、女性の髪の毛除去に専用剤が必要。
- ホテル**
  - 客室の洗面台、浴室のパイプに髪の毛、体毛が詰まるので定期的に清掃が必要。
- サロン**
  - シャンプー台の髪の毛のつまりや除去に定期的に使用。

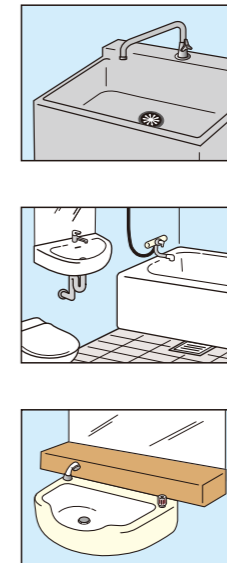

## ユーザー様の使用評価

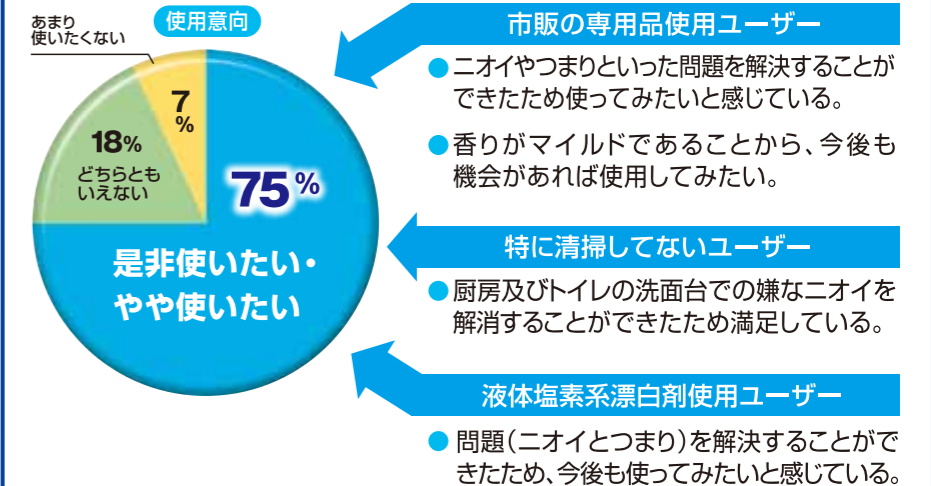

36ユーザーの使用評価を市場の構成比に換算。  
(専用剤を使って清掃する14ユーザー、専用剤以外で清掃する12ユーザー、特に清掃していない10ユーザー)

## 特長 2 マイルドな香り で、嫌なニオイがこもりません。

\*換気は必ず行ってください。

## 特長 3 専用計量キャップ で、目的に応じて使用量が調整できます。

