

EA925CH-3R、-3B

ver.1.1


品番	カラー
EA925CH-3R	レッド
EA925CH-3B	ブルー



四方を囲む当て板はボタンとマジックテープで側面にしっかりと保持され、四角のカバン形状を維持します。




●側面ポケット×3
・サイズ(横×縦×深さ)…
中央: 約145×30×130mm
左右: 約124×30×130mm
中央部のポケットにはマジックテープ式の

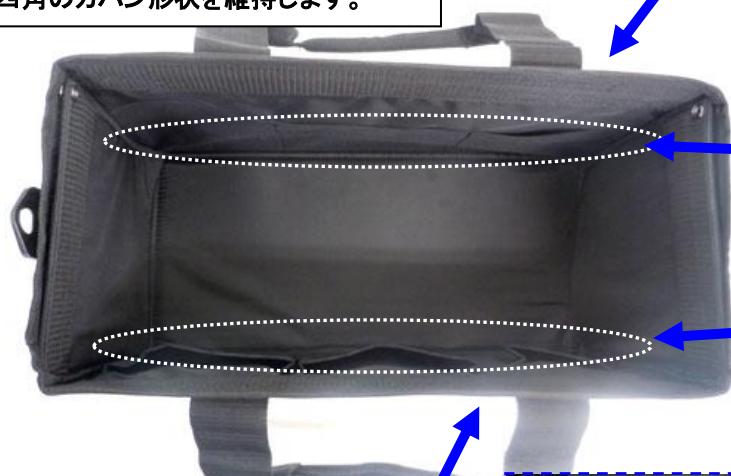

●内側面ポケット×3
・サイズ(横×縦×深さ)…
中央: 約140×20×130mm
左右: 約115×20×130mm

●内側面ポケット×3
・サイズ(横×縦×深さ)…
3つ共に: 約125×50×130mm

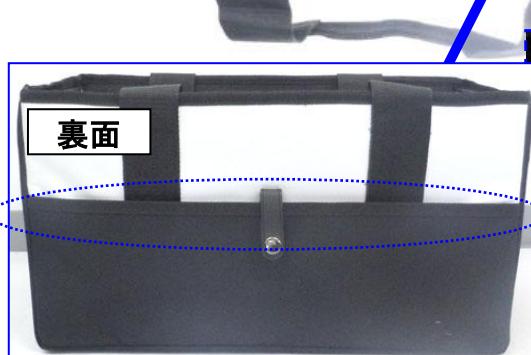

裏面

●側面ポケット×1
・サイズ(横×縦×深さ)…
約395×30×130mm
中央部にボタン式の開き止め付。



- サイズ(横×縦×深さ)…
・外寸435×200×235mm
・内寸: 415×190×215mm
- 重量…約1.15kg
- 材質…ポリエステル
- 収納に便利な合計10個の内外ポケット
- 衝撃を軟らげる底板クッション
- 移動に便利なショルダーベルト付
(ショルダーベルトは約102~138mmでの長さ調整が可能。)

●コンパクトに折りたたむ事も出来ます。

25.October.