


EA925MK-19A~-22A ペンチ・ドライバーホルダー



品番	ベルト差込部分	サイズ(W×D×Hmm)	ツール差込穴数	重量(g)
EA925MK-19A	スタンダード	100×50×240	4	218
EA925MK-20A	チェーン式	100×45×290		313
EA925MK-21A	スタンダード	100×85×240	5	238
EA925MK-22A	チェーン式	100×90×310		330


取扱中止
取扱中止
取扱中止

- 材質…革
- ベルト幅…65mm
- 二重の革縫いをしているので、長時間の使用でも型崩れしません。
- 鋳打ち仕上げ

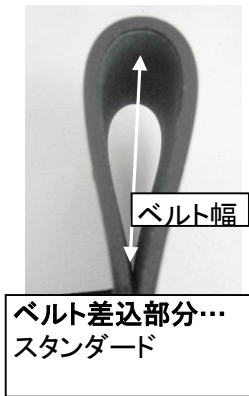


●-20A、-22Aはチェーン式。商品上部のチェーン接続部分が曲線的に折れ曲がる為、座っての作業や狭い場所での作業に大変

差込穴形状

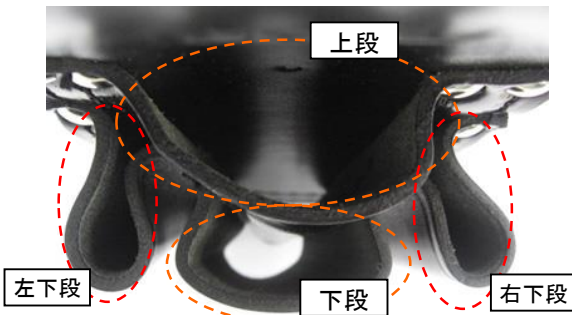

●EA925MK-19A、-20A(差込穴4個)
・サイズ(横幅×奥行き×穴深さ)…
左・右…約12×32×101mm
上段…約41×17×128mm
下段…約37×11×98mm

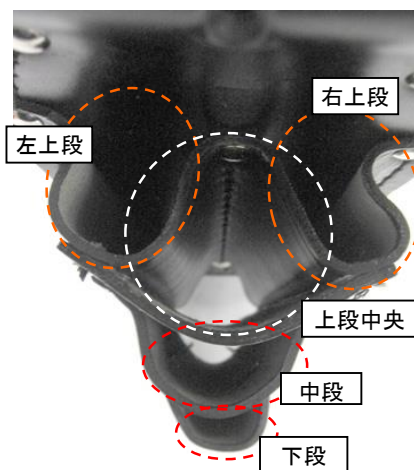

●EA925MK-21A、-22A(差込穴5個)
・サイズ(横幅×奥行き×穴深さ)…
左・右上段…約24×26×136mm
上段中央…約43×30×136mm
中段…約38×20×95mm
下段…約31×16×71mm
穴は上中下3段式、穴は全て貫通