


EA925MK-3A~-5A 腰袋



品番	ベルト幅(mm)	サイズ(W×D×Hmm)	重量(g)
EA925MK-3A	75	180×110×210	380
EA925MK-4A	55	90×40×105	79
EA925MK-5A	80	180×130×210	490


- 材質…革
- 通常の革に比べ、軽く丈夫です。

取扱い中止
取扱い中止

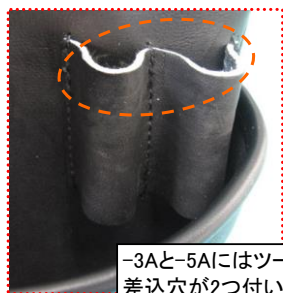


-3Aと-5Aにはツール保持用の
差込穴が2つ付いています。

裏面

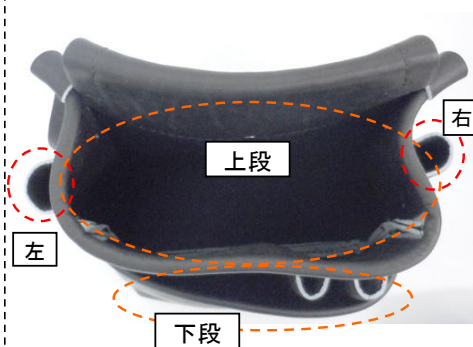

- EA925MK-3A
(ポケット4個・差込穴2個)
- ・サイズ(横幅×奥行き×穴深さ)...
- 左・右…約28×20×110mm
- 上段…約150×65×203mm
- 下段…約138×27×121mm
- ツール差込穴…約16×17×55mm

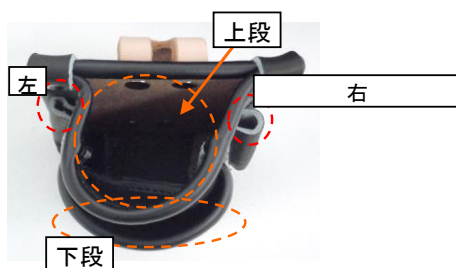

- EA925MK-4A(ポケット4個)
- ・サイズ(横幅×奥行き×穴深さ)...
- 左・右…約10×8×59mm
- (※右側のみ穴が貫通しています。)
- 上段…約50×45×99mm
- 下段…約53×12×67mm



- EA925MK-5A
(ポケット5個・差込穴2個)
- ・サイズ(横幅×奥行き×穴深さ)...
- 左・右…約28×20×110mm
- 上段…約150×80×203mm
- 中段…約168×28×152mm
- 下段…約158×13×115mm
- ツール差込穴…約16×17×55mm