

# EA925MK-3A~-5A 腰袋


ver.1.1



品番	ベルト幅 (mm)	サイズ(W×D×Hmm)	重量(g)
EA925MK-3A	75	180×110×210	380
EA925MK-4A	55	90×40×105	79
EA925MK-5A	80	180×130×210	490

取扱い中止  
取扱い中止

- 材質…革
- 通常の革に比べ、軽く丈夫です。

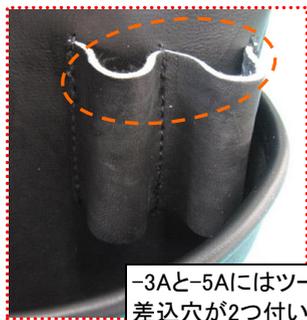

●EA925MK-3A  
(ポケット4個・差込穴2個)  
・サイズ(横幅×奥行き×穴深さ)・・・  
左・右…約28×20×110mm  
上段…約150×65×203mm  
下段…約138×27×121mm  
ツール差込穴…約16×17×55mm

●EA925MK-4A(ポケット4個)  
・サイズ(横幅×奥行き×穴深さ)・・・  
左・右…約10×8×59mm  
(※右側のみ穴が貫通しています。)  
上段…約50×45×99mm  
下段…約53×12×67mm

●EA925MK-5A  
(ポケット5個・差込穴2個)  
・サイズ(横幅×奥行き×穴深さ)・・・  
左・右…約28×20×110mm  
上段…約150×80×203mm  
中段…約168×28×152mm  
下段…約158×13×115mm  
ツール差込穴…約16×17×55mm