




NEOPRO

SOLAR DRIVE

[ネオプロ ソーラードライブ]

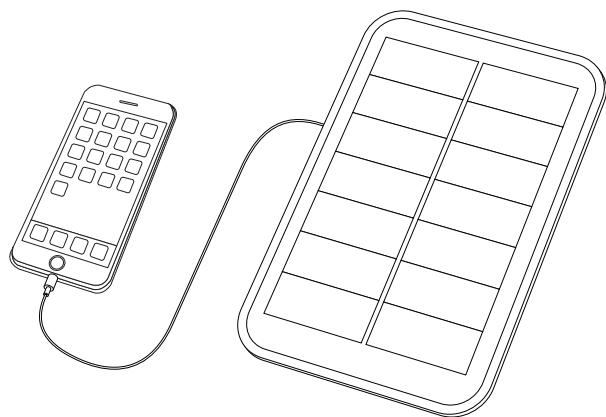

『ソーラーパネルご使用上の注意』

本製品はソーラーパネルで発電した電力でスマートフォンやモバイルバッテリーを充電する機構を装備しております。ご使用前に必ずご覧の上、ご使用下さい。



<保証期間>

本製品のソーラーパネル部分の保証は、お買い上げ日から1年間とします。※ご購入日が記載されたレシート等を大切に保管下さい。


<対 象>

●1.5Aまでのモバイルバッテリーや、
スマートフォンなどのデバイス

※ 全ての電子機器で充電ができるとは限りません。

<充電手順> (パターンAまたはパターンB)

- A. ソーラーパネルのUSBポートにスマートフォン又はモバイルバッテリーを直結する。ソーラーパネルが太陽光を認識するとグリーンのランプが点灯します。
 - B. ソーラーパネルをバッグ側面のUSBポート(入力)へ繋ぎます。バッグの中でモバイルバッテリーに繋ぎます。バッグ外のスマートフォンに繋ぐ場合は、モバイルバッテリーから出力ケーブルで接続します。
- ※ スマートフォン又はモバイルバッテリーの充電が開始されている事をご確認下さい。

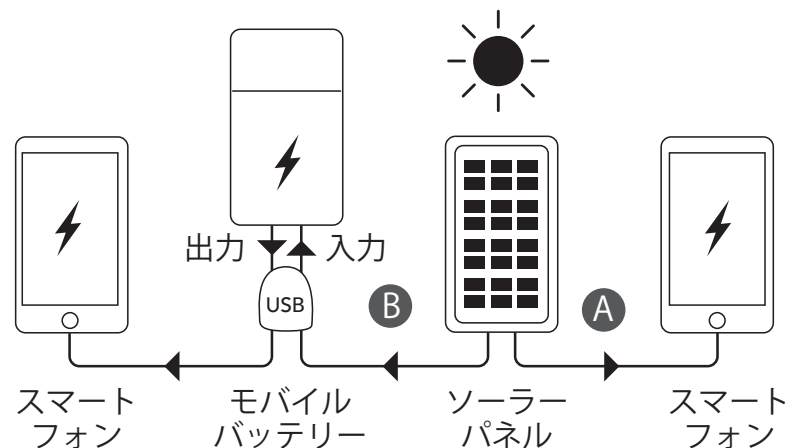

<充電しない時は下記の状況をご確認ください。>

- ・ソーラーパネルに発電に値する十分な太陽光が照射しているか確認。
- ・モバイルバッテリーのUSB端子の挿し直し。
- ・モバイルバッテリーが完全に充電されているか確認。
- ・ケーブル類に異常が無いか確認。

<充電能力>

充電対象	充電時間
iPhone X	約3時間
モバイルバッテリー(10000mAh)	約8.5時間

※ 充電時間は十分な日差しがある場合の目安であり、気象条件、使用状況により異なります。

通電 : グリーンのライトが点灯

- ※ 太陽光以外の蛍光灯や電球の光でもランプがグリーンに点灯する場合がありますが、発電に値する光量があるとは限りません。
- ※ 太陽光での発電率を最大にするには、ソーラーパネルを太陽光に直角に向けて下さい。
- ※ 照射光量により充電時間が異なります。
- ※ 充電時間の目安は理想的な充電環境での数値です。

<ご注意>

- ソーラーパネルで発電している間は、充電対象の電子機器を直射日光に長時間露出することは避け、常に乾いた日陰に置いて下さい。
- 本製品を火気、腐食材近くに置かないで下さい。
- 落下や衝撃、又は鋭利な物との接触によりソーラーパネルが破損する恐れがあります。十分ご注意下さい。
- ソーラーパネルのUSBポート部分は防水ではありません。水濡れにはご注意下さい。
- 充電状態は充電機器本体でご確認下さい。
- 充電中は放置せず常に状態を確認して下さい。異常を感じた場合は直ちに充電を中止して下さい。
- 充電機器の差込口やコネクターにホコリが付いている場合は乾いた布で拭き取ってから使用して下さい。火災や故障の原因となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避け下さい。調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- 本製品ご使用時の電子機器の破損および保存データ等の消去に関しての責任は一切負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ソーラーパネルが汚れた場合は、乾いた布で拭き取ってからご使用下さい。

※ こちらの取扱説明書に記載の情報ならびに仕様等は

2019年12月現在の情報です。
予告なく変更がある場合がございます。

＜ソーラーパネルの特性とご注意＞

- ソーラーパネルの発電力は、その時の太陽光の強さやパネル本体の温度により大きく変動します。
- ソーラーパネルは太陽光が直角に当たるように設置すると発電量が大きくなります。
- パネルの表面に光を遮る物を置いたり、一部が影になると発電量が著しく下がります。また表面に汚れが付着していると発電効率が下がります。
- 同時に2つのデバイスへ充電をした場合、充電時間が通常よりも長くなります。
- モバイルバッテリーを接続する場合、又はモバイルバッテリーを経由してスマートフォンを接続する場合は、モバイルバッテリーの取扱説明書をよくご確認の上で使用下さい。

＜仕様＞ ソーラーパネル

形 式	370251V01 (CLGS)
電 源	9W
最 大 電 流	1.4A MAX
変 換 率	17%
寸 法	370 × 251 mm

＜保証期間＞

本製品のソーラーパネル部分の保証は、お買い上げ日から1年間とします。
※ご購入日が記載されたレシート等を大切に保管下さい。

お問い合わせ先

 **エンドー鞆株式会社**

兵庫県豊岡市元町10-2 TEL.0796-22-7156 <http://endokaban.jp>