

EA927BG-2B

【1-282】FREQUENTER MALIE 4輪キャリーEX 46cm（エンボス加工）



【1-282】FREQUENTER MALIE 4輪キャリーEX 58cm（エンボス加工）

フロント面4方向オープン可能 & 拡張機能を備えたFREQUENTERシリーズ

商品説明

従来のセンターオープンに加え、本体1個分のスペースで荷物の出し入れができる4方向開きのフロントオープン
さらにEXパンダブル機能で必要に応じてマチ幅拡張、USBポート搭載など"あると便利な機能"を搭載したモデル

素材

PAP（ABSにポリカーボネートを2層コート）

サイズ

横35cm×縦46cm×マチ24(拡張時:27)cm

総外周

横36cm×縦53cm×マチ25cm=114cm
国内線（100席以上）機内持込みサイズ

内装

フロント面：メッシュファスナーポケット×2、PCポケット
メインルーム：Xベルト、ファスナー付メッシュポケット

同梱物

取扱説明書、スペアキー2本

重量

約3.7kg

容量

約34(39)L

生産国

中国

カラー & JAN


Eガンメタ：4560106755991
Eネイビー：4560106756004

注意点


■ ファスナー開閉時のご注意

フロントポケットを開く時はフタ側とメイン側をつなぐファスナーの引き手の間隔を長くして開けて下さい。


(縦横上下、どちらで開ける場合も同様です。)

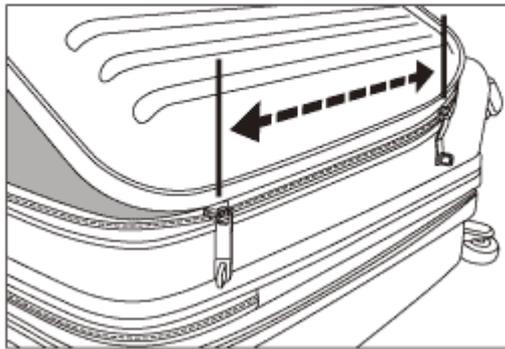

上記の際、引き手は角の曲線部分を超えた先まで開いてからケースを開けて下さい。
途中まで開けた状態でケースを開くとファスナーの破損に繋がる可能性があります。

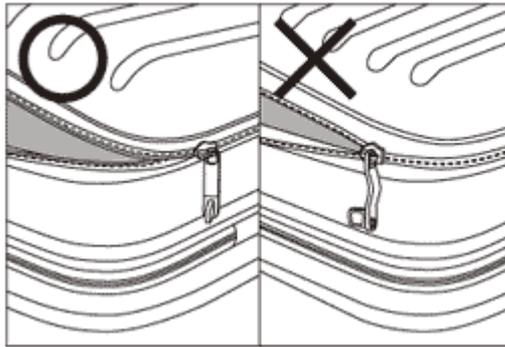

フロントポケットのファスナーは構造上2つの引手の背がくっつくまで開きますが、この状態では引き手のみにフタ部分の負荷がかかり、破損に繋がる可能性があります。
引き手の間隔を長く保ってお使い下さい。

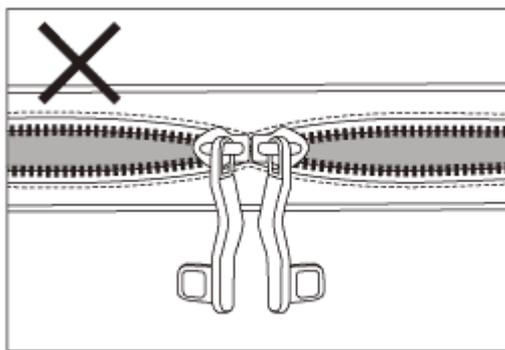

 **FREQUENTER** *Malie*
the Most Silent Wheel System

1-282 4輪キャリー EX 46cm



滞在日数：2～4泊

34～39L



フロントポケットが自由自在

どの方向でも開けられる
OPEN

左開き



右開き



全方向

前開きに周りをグルっと一周したラウンドファスナーを持たせることで
引手の位置を蝶板のようにすることにより 縦開き・横開きの開閉が可能

場所に合わせて開き方を変えられる新感覚フロントオープン

静かさが格段に違う 高静粛性タイヤ

さらに**30%**静かに[※]

※dB比較測定の最高値を体感数値化(当社比)



柔軟さで
クッション性 & 静粛性**UP**



FREQUENTERシリーズに採用している『高静粛性タイヤ』をさらに改良
従来に比べて 約30%より静かに

輪心に隙間を作ることによってタイヤにかかる力を分散・柔軟さをもたせる構造
荷重がかかるほどクッション性が高まり、より静粛性がアップ



静かでスムーズ 特殊構造タイヤ

特許取得の特殊構造にて高静粛性を実現

上質なゴム質が路面からの振動を吸収し
一般的なタイヤに比べ約70%の振動削減

使うほどに魅了される

圧倒的に静かな走行音

静粛性が高く、なめらかな走行で快適な旅へ
さざ波のように静けさ纏うイメージを



高精度・高品質な
ミネベアミツミ社製ベアリング採用

より静かで滑らかな走行が可能に

※NMBはミネベアミツミ株式会社の登録商標です。



NMB®
Precision Ball Bearing

簡単タイヤ交換で長く使える

別売りの交換キットで簡単にタイヤ交換
なめらかな走行・静粛性を持続



メインルーム



前面にはPCポケットが付属
仕切り部分は前からも中からも開く仕様



小分けしたい時に便利な
着脱可能ポケット

あふれた荷物をおさえられる
サイドリリースバックル式Xバンド



フロントオープン内側面には
2部屋ファスナーポケット&PCポケット

※ 両側面にガイド・ベルト等は付属していません
立てた状態で縦開きする際はフロントオープン
部分を支えてご使用ください



ハンドル横のUSBポートから内側に
付属しているケーブルを通して
モバイルバッテリーをポケットに
入れたまま充電が可能

※ 充電用バッテリーは付属していません

付属機能

マチ幅広がる EXファスナー

メインファスナーに隣接する
ファスナーをグルっと一周
開けることでマチ幅が約3cmアップ



USBポート × 2

トップハンドル横にUSBポートが2個
本体内側に付属したケーブルに
バッテリーを繋ぐと充電可能に



多段式 伸縮ハンドル

ボタンを離れた位置で固定される
多段式キャリーバーを採用
従来の2~4段階式より細かく調整可



ボトムハンドル

本体前面の底部に指が入るハンドル付
持ち上げる際トップハンドルと合わせて
使うと便利な設計

セキュリティ

TSAロック

シリンダー部分をスライドさせて
ファスナーの引手のロックを解除

アメリカ運輸保安局により許可
容認されているTSAロックを採用



ハンドル調節



[**COLOR**]
Type of color

■ E ネイビー



※外寸はキャスター・ハンドル部含む総外周です

縦
53
cm

