

TERAMOTO
Recommend!!

防滑床でもしっかりラクに。 日常清掃をレベルアップ!

FX Subelu Larg

防滑床用 FXスベールラーク



▶ 動画で Check!
商品説明



2種類の繊維で、洗剤をつかわず
ホコリや皮脂などの汚れを軽い力で
すっきりお掃除できます。

従来品に比べハードな毛列を
増やすことで床との摩擦を抑え
ざらざらした床でもスムーズな
拭き心地を実現!

※FXライトブレードラークW

ソフトなマイクロファイバー
(超極細繊維)が、清掃面に
付いた細かいホコリを
しっかりかき取り、繊維内に
取り込みます。

ハードな毛列が床との
摩擦を軽減し、軽い力で
スムーズにお掃除する
ことができます。

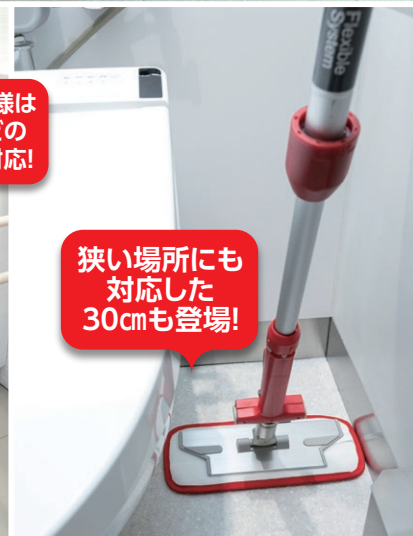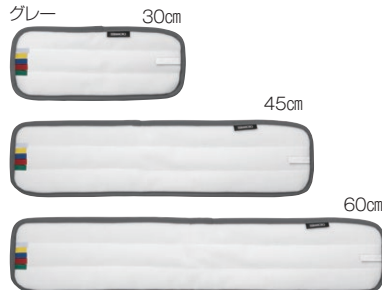

作業性に優れた面ファスナー仕様

面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテ
ナンス中の糸ズレや糸ハズレが少なく、効率的に
作業が行えます。また、洗って繰り返し使用する
ことが可能でコストパフォーマンスにも優れた
使う人にやさしいモップ糸です。



防滑床用 FXスベールラーク

材 質 ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
規 格 色 レッド・グレー

品番	色コード	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格
CL-315-330-□		30	W300×D130mm	67g	¥1,700(税込¥1,870)
CL-315-345-□		45	W510×D130mm	80g	¥2,000(税込¥2,200)
CL-315-360-□		60	W660×D130mm	100g	¥2,300(税込¥2,530)


色コード / 2.レッド 5.グレー

●FXスベールホルダー(ミニジョイント付)30、FXライトブレードハンドル、
FXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)用 ●薬剤不使用

専用ホルダーは裏面をご覧ください。

モップヘッド

FXスベールラグ30cm専用で、トイレの個室や入り組んだ場所など従来のサイズで対応できない箇所のお掃除に活躍します。

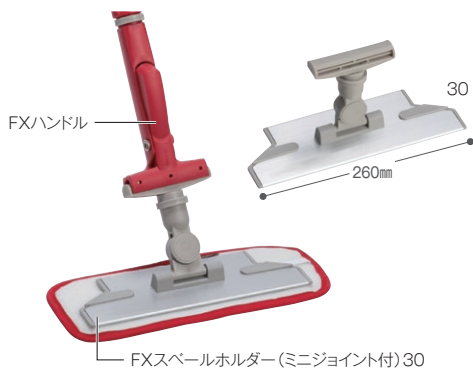

FXスベールホルダー (ミニジョイント付) 30

材質 ベース:アルミ、ジョイント:ポリプロピレン

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格
CL-315-430-0	30	W260×D89×H145mm	215g	¥5,300(税込¥5,830)

●FXハンドル(別売)にセットしてご使用ください。

FXハンドルにセットできるモップヘッド。FXスベールラグの45cmと60cmに対応したサイズです。




FXライトブレードホルダー (ミニジョイント付)

材質 ベース:アルミ、ジョイント:ポリプロピレン

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格
CL-315-545-0	45	W450×D89×H145mm	340g	¥6,000(税込¥6,600)
CL-315-560-0	60	W600×D89×H145mm	440g	¥7,000(税込¥7,700)
CL-315-590-0	90	W900×D89×H145mm	650g	¥7,500(税込¥8,250)

●FXハンドル(別売)にセットしてご使用ください。

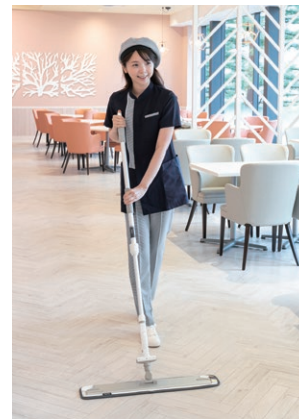

ハンドル ソフトグリップ付きの軽量アルミ柄で、疲れずラクにお掃除できます。



極薄ヘッドで隙間のお掃除もラクラク

ハンドルが180°前後左右に倒れるので、什器下などの狭い隙間にも入り込み、効率的に清掃することができます。



糸がはずしやすい両端くぼみ形状

面ファスナー式で立ったまま糸を外すことができるので作業性が向上します。

FXライトブレードハンドル

材質 頭:アルミ、柄:φ22アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップM:NBR・PVC
全長 約1428mm
規格色 Wホワイト

品番	規格	頭サイズ(約)	重量(約)	価格
CL-315-045-8	450	W450×D89mm	600g	¥6,800(税込¥7,480)
CL-315-060-8	600	W600×D89mm	705g	¥7,600(税込¥8,360)
CL-315-090-8	900	W900×D89mm	895g	¥9,700(税込¥10,670)

●上記価格はモップ本体のみです。
●FXライトブレードラグをセットしてお使いください。



FX Light Blade

FXライトブレード ラグ

低重心の薄軽ヘッドと超極細繊維で、広範囲を軽い力でお掃除できます。(W)は5色展開でリニューアル! ゾーニングにも対応できます。

水拭き用

※グリーン、レッド、ブルー、イエローにカラータグは付きません。

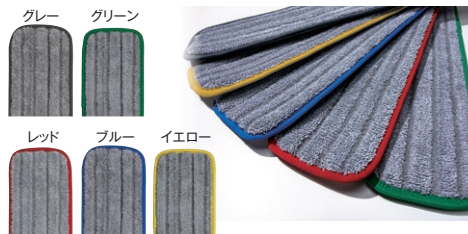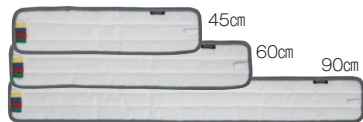

FXライトブレードラグ (W)

材質 ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
規格色 グレー・グリーン・レッド・ブルー・イエロー

品番	色コード	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格
CL-315-245-□		45cm	W510×D130mm	80g	¥1,600(税込¥1,760)
CL-315-260-□		60cm	W660×D130mm	100g	¥2,000(税込¥2,200)
CL-315-290-□		90cm	W980×D130mm	150g	¥3,000(税込¥3,300)

色コード/0.グレー 1.グリーン 2.レッド 3.ブルー 5.イエロー
●薬剤不使用 ●FXライトブレードハンドル、FXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)用

清掃面形状



から拭き用



清掃面形状



FXライトブレードラグ (D)

材質 ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン 規格色 グレー

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格
CL-315-145-0	45cm	W600×D225mm	115g	¥2,400(税込¥2,640)
CL-315-160-0	60cm	W750×D225mm	145g	¥3,000(税込¥3,300)
CL-315-190-0	90cm	W1070×D225mm	215g	¥4,500(税込¥4,950)

●薬剤不使用 ●FXライトブレードハンドルにセットしてお使いください。

販売店

デジタル
カタログ



TERAMOTO 株式会社テラモト

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>
本社 大阪市西区立売堀3-5-29
555-0012 TEL(06)6541-3333 FAX(06)6531-2323
東京本社 千葉県市川市欠真間1-8-23
〒272-0142 TEL(047)358-1151 FAX(047)358-7658

名古屋支店 TEL(052)324-8331 FAX(052)324-8335
札幌営業所 TEL(011)862-5901 FAX(011)862-1944
仙台営業所 TEL(022)236-9395 FAX(022)236-8190
埼玉営業所 TEL(048)669-3115 FAX(048)669-3118
横浜営業所 TEL(045)958-1370 FAX(045)958-1371
広島営業所 TEL(082)239-1551 FAX(082)239-1552
福岡営業所 TEL(092)433-7515 FAX(092)433-7565