

TERAMOTO
Recommend

濡れた床を従来のモップで拭くと...

床との摩擦で
作業が大変!

水分が残って
乾きが遅い...

洗う手間と
不衛生な見た目

雨水以外の
対応が不安...




性能UPで
リニューアル!



「吸水ポリマーダスターII」なら 吸水作業時の様々な お悩みを解消!

吸った水は逃さない! 秘密は吸水ポリマー

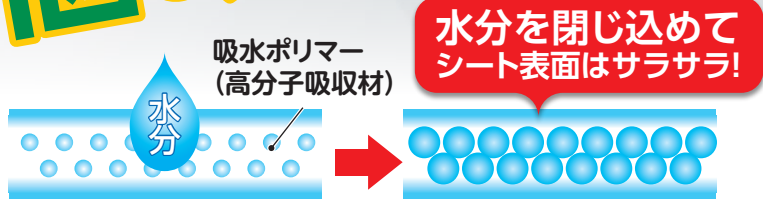

※ 抜群の吸水・保水性

吸水量はなんと (1枚あたり)

840ml以上 ※旧品は700ml以上



飽和吸水量1800ml以上 ※旧品は1500ml

※ 作業の負担を軽減

水分を床に戻さないからモップ面と床面の摩擦が少なく、突っかかることなくラクに吸水作業ができます!





※ 使い切りタイプで清潔

使い切ったら取り替えるタイプでいつも清潔、モップを洗う手間も乾燥させる時間もいりません。



しかも、吸水ポリマーダスターIIなら 雨水以外の液体も 吸収します!

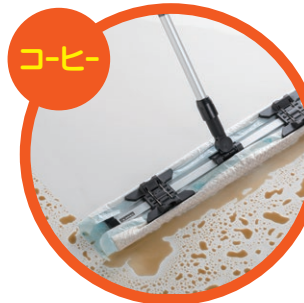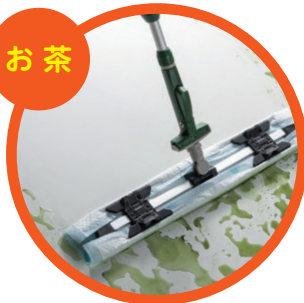

※液体の種類によっては吸収しにくいものもあります。詳しくは弊社または係員までお問い合わせください。

詳しくは裏面をご覧ください。



吸水ポリマーと綿状パルプを増量することにより、※1:下段断面形状参照
吸水スピードは1.5倍UP、吸水量は1.2倍UP!※2
 お茶やコーヒーなどにも対応し、使い勝手が向上しました。

※2: 自社調べ

一般的な吸水ダスター



吸収できない
水が再び
床面に…。

一般的な吸水ダスターは「保水」する仕組みがないため、
 一定量の水を吸収すると、再び床面に水分を
 塗り広げる事になります。吸収しきれなかった水分が
 床面に残るため床面でのスリップ事故をまねきます。

吸水ポリマーダスターII



水分を
閉じ込めて
床面サラサラ!

 
※ワニぐちタイプのモップにはご使用できません。
 ※衛生的な使い切りタイプです

「吸水ポリマーダスターII」はシート内の吸水ポリマー
 (高分子吸収材)が水分を素早く吸収し、一度吸収した
 水分の逆戻りを抑制します。水分を塗り広げることが
 ないため床面もモップ面もサラサラの仕上がりに!

オフィスビルのエントランスを始め病院・商業施設など。とっさの雨などによる
 床面のスリップ事故対策や、飲みこぼしなどの処理にいち早く活躍します!



※1:断面形状



清掃面拡大

吸水ポリマーダスターII (ケース販売)

材質 表面(吸水面):ポリプロピレン、吸水層:吸水ポリマーシート・他
 裏面(フィルム面):ポリエチレン


品番	外寸サイズ(約)	内寸サイズ(約)	モップサイズ	価格
CL-357-546-0	220×690mm	180×640mm	60cm	¥24,000(税込¥26,400)

●モップ本体は別売のライトモップをご使用ください。

塩ビ不使用

吸った水は逃さない!
 秘密は吸水ポリマー

 シート内部に充填された吸水ポリマー
 が床面の水分を吸収し閉じ込めます。



業務用に備えて安心!
 70枚入×4の大容量

とっさの対応が求められる現場に
 最適な大容量パックのお届け。
 普段の備えが施設の安心を
 サポートします。

※1ケース(70枚入×4袋)での販売となります。




弊社のライトモップ(60cm)に
 セットしてお使いください。

※推奨ハンドル以外で
 ご使用になると、
 本来の性能を発揮
 できないことがあります。

ライトモップ(アルミ柄) 60cm

材質	品番	全長(約)	頭サイズ(約)	重量(約)	価格
頭:アルミ、柄:φ22.2アルミパイプ、 ジョイント:ナイロン、クリップ:ポリプロピレン	CL-352-560-0	1314mm	W606×D100mm	700g	¥7,700(税込¥8,470)

ダスターをセットする時は、
 下の写真のように水色の
 フィルム面を上にしてください。

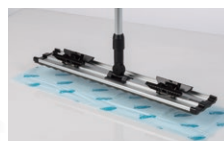

販売店

デジタル
 カタログ



TERAMOTO 株式会社 **テラモト**

ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>
 本社 大阪市西区立売堀3-5-29
 〒550-0012 TEL(06)6541-3333 FAX(06)6531-2323
 東京本社 千葉県市川市欠真間1-8-23
 〒272-0142 TEL(047)358-1151 FAX(047)358-7658

名古屋支店 TEL(052)324-8331 FAX(052)324-8335
 札幌営業所 TEL(011)862-5901 FAX(011)862-1944
 仙台営業所 TEL(022)236-9395 FAX(022)236-8190
 埼玉営業所 TEL(048)669-3115 FAX(048)669-3118
 横浜営業所 TEL(045)958-1370 FAX(045)958-1371
 広島営業所 TEL(082)239-1551 FAX(082)239-1552
 福岡営業所 TEL(092)433-7515 FAX(092)433-7585