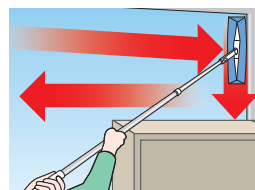
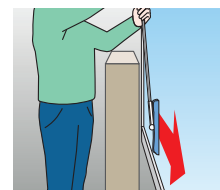
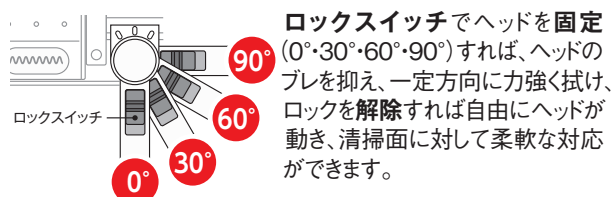
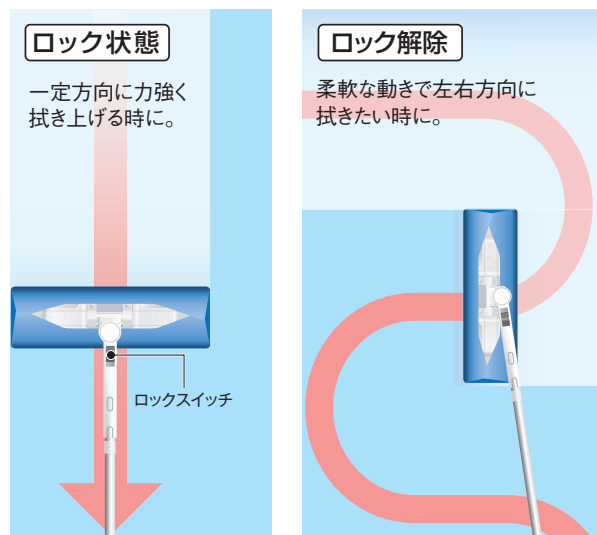



窓そうじ用

誰でも短時間で届かない所もしっかり拭ける、
伸縮&4角度のロック機構。脚立を使わず
安全に窓掃除が
できる!

開発者のくふう

拭きにくい場所も安定してお掃除ができるように4つの角度*で
ヘッドを固定する機能を取り付けました。*(0°を含む)**30°・60°でロック**
棚などがあり、窓ガラスの正面に立って
作業できない時に。**90°でロック**
棚などで隙間になっている場所の
窓ガラスなどを拭く時に。ロックスイッチ付なので清掃条件に合わせて
ヘッドを固定したり、自由に動く状態に出来ます。ロックスイッチでヘッドを固定
(0°・30°・60°・90°)すれば、ヘッドの
ブレを抑え、一定方向に力強く拭け、
ロックを解除すれば自由にヘッドが
動き、清掃面に対して柔軟な対応
ができます。

マイクロファイバーの専用シート付。

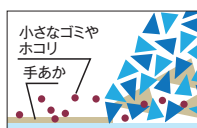マイクロファイバー(超極細繊維)の
三角形断面により頑固な汚れも
洗剤不用できれいに拭き取ります。

最短約996mm～最長約1633mm

伸縮



ハンディ

ハンディタイプには別売の、
FXハンドル(要FXベンダー)や
MM伸縮ボール#135を
取り付けることができます。FXベンダー ▶P.319
FXハンドル ▶P.320～321
MM伸縮ボール#135 ▶P.384動画で
Check!
商品説明

EFウィンドークリーナー

材 質 本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・
ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、
ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	元払単位	JANコード
CL-734-300-0	ハンディ	幅28cm	255g	20個	104249
CL-734-310-0	伸縮	幅28cm	430g	20本	104256

●上記価格はシート付(EFウィンドークリーナー マイクロダスター1枚)です。
●ハンディはMM伸縮ボール#135にセットできます。
●FXベンダーを使用すれば、FXハンドルにセットできます。

塩ビ不使用

EA928AE-31

専用スペア

マイクロファイバーの専用シート。
通常のクロスとして拭き掃除にも使えます。EFウィンドークリーナー
マイクロダスター材 質 ポリエステル・ナイロン
規 格 色 ブルー
サ イ ズ 330×220mm
重 量 約15g
元払単位 50袋入×2ケース(1袋1枚入)

品番	JANコード
CL-734-400-0	104263

●通常のクロスとしても使用できます。
デザインの超極細繊維ミクロスター®使用しっかりした織りで、耐久
性が高くケバなども発生
しません。