


窓そうじ用 誰でも短時間で届かない所もしっかり拭ける、伸縮&4角度のロック機構。

脚立を使わず
安全に窓掃除が
できる!




開発者のくふう

拭きにくい場所も安定してお掃除ができるように4つの角度*でヘッドを固定する機能を取り付けました。*(0°を含む)

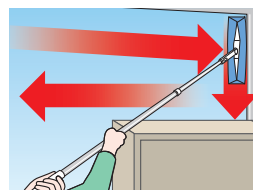


30°・60°でロック
棚などがあり、窓ガラスの正面に立って作業できない時に。

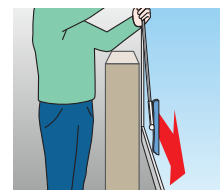


90°でロック
棚などで隙間になっている場所の窓ガラスなどを拭く時に。

ロックスイッチ付なので清掃条件に合わせてヘッドを固定したり、自由に動く状態に出来ます。

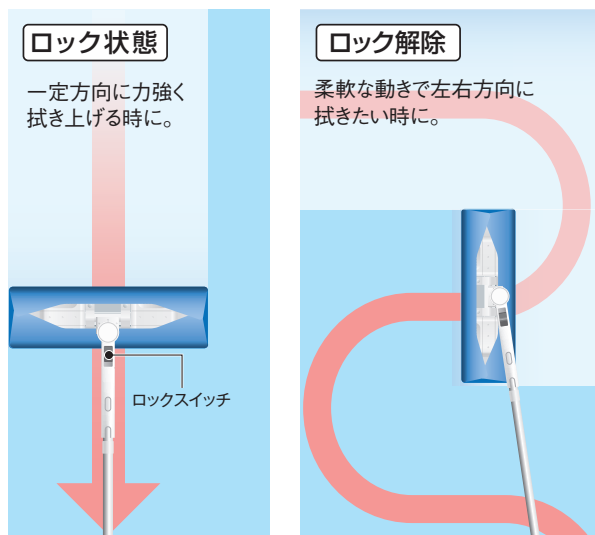

マイクロファイバーの専用シート付。

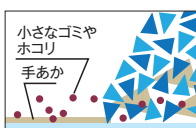

マイクロファイバー(超極細繊維)の三角形断面により頑固な汚れも洗剤不用できれいに拭き取ります。



ハンディ

ハンディタイプには別売の、FXハンドル(要FXベンダー)やMM伸縮ボール#135を取り付けることができます。

FXベンダー ▶P.319
FXハンドル ▶P.320~321
MM伸縮ボール#135 ▶P.384

EFウィンドークリーナー

材質 本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂、ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	元払単位	JANコード
CL-734-300-0	ハンディ	幅28cm	255g	20個	104249
CL-734-310-0	伸縮	幅28cm	430g	20本	104256

●上記価格はシート付(EFウィンドークリーナー マイクロダスター1枚)です。
●ハンディはMM伸縮ボール#135にセットできます。
●FXベンダーを使用すれば、FXハンドルにセットできます。

塩ビ不使用

専用スペア

マイクロファイバーの専用シート。通常のクロスとして拭き掃除にも使えます。



EFウィンドークリーナー マイクロダスター

材質 ポリエステル・ナイロン
規格色 ブルー
サイズ 330×220mm
重量 約15g
元払単位 50袋入×2ケース(1袋1枚入)

品番	JANコード
CL-734-400-0	104263

●通常のクロスとしても使用できます。
デザインの超極細繊維ミクロスター®使用

EA928AE-32