

モップハンガー(5本掛け)



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。



注意

- この製品は清掃用品専用のホルダーです。用途以外には使用しないでください。
- 収納した清掃用品にぶらさがったり、必要以上に引張ったりしないでください。
- 最大使用荷重 4kg/個所を厳守願います。
- 本体のギア部(黄色)には触れないでください。手をはさむ恐れがあります。特に、お子様には、御注意ください。
- 清掃用品を脱着するときは、乱暴に扱わないでください。破損することがあります。
- 壁面取付けにあたっては、木ネジ 呼び径φ4.5mm 長さ16mmが充分きく柱や板厚がある所に取付けてください。
- 壁面が合板及び石膏ボード等の場合は取付けしないでください。やむをえず取付ける場合は、本体が抜け落ちないように補強を行った上で取付けてください。
- 使用する前に、取付状態(ネジ部、取付壁面)に異常がないか点検してください。もし異常がある場合は、再度付け直ししてください。
- 該当法規に従って適正に処理してください。


特長

- 直径9mm～35mmまでのハンドルに対応できます。
- 脱着が簡単でコンパクトに収納できます。
- スライド方式なので色々な大きさのヘッドに対応できます。
- ハンドルを任意の高さで止めることができます。


使用上の注意

- レールが水平になるように、取付けてください。
- この製品は屋内専用です。雨や水にかからないところでお使いください。
- 取付ネジがゆるんだときは、そのまま使用しないで増し締めをしてください。
- パイプやゴムに油分が付いた場合、拭き取ってください。スベリ落ちる原因になります。

各部の名称

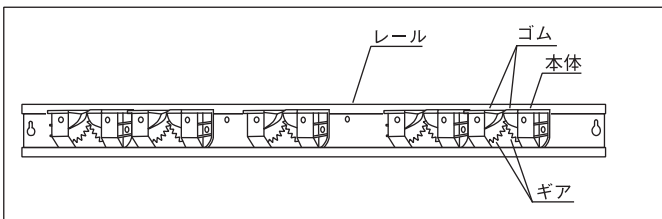


使用方法

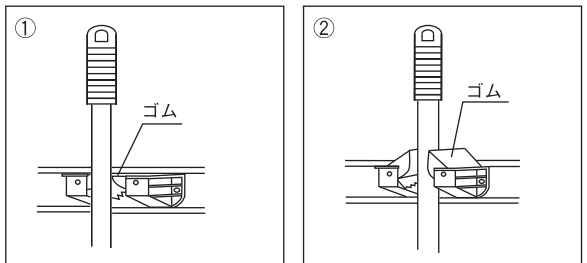

- ① 清掃用品のハンドル部(柄)をゴムに斜め下から軽く押し当てる。
- ② ハンドル(柄)を持ち上げるようにして奥まで軽く押し込む。

取付方法

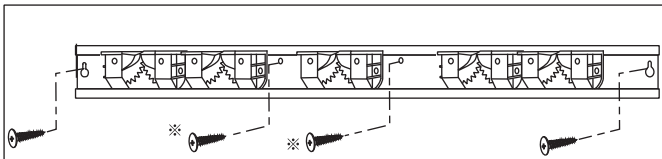

・呼び径φ4.5mm、長さ16mmの木ネジで、レールを壁面に取付けてください。

※中間の木ネジを取付ける時は、木ネジの間に本体があるのを確認してから取付けてください。本体は木ネジ間内ではスライドできません。

廃棄される場合

- 廃棄される場合は専門業者又は、公的機関にご相談ください。

商品に関するお問い合わせ
カスタマーサービスセンター
 ☎ フリーコール 0120-941-239
 FAX 03-3432-3203
 (9:00~12:00 13:00~17:00
 但し、土・日・祝日を除く)
 ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp

CONDOR
 Trust of the Quality
山崎産業株式会社
 第二営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目10番12号
 TEL (03) 3432-3201

品質表示	
レール	ステンレス
本体(青色)	ABS樹脂
ギア(黄色)	ABS樹脂
ゴム(黒色)	熱可塑性エラストマー

MADE IN TAIWAN



説明書

袋: PE