

EA928B(支え棒 4本組)取扱説明書

Ver.2.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ セット内容

- 支え棒(1325~3550mm) 4本
- ナイロンシート(2.7×3.6m) 2枚
- ヘッド(φ35×128mm) 4個
- クリップ 12個


○ 支え棒仕様

- ねじ込み3段式
- 材質…アルミ製
- 重量(1本あたり)…700g
- 石突き(ゴム製)付
- パイプ径…φ28.5mm

○ 収納ケース仕様

- ケースサイズ…1360×230×60mm
- 全重量…約4.3kg
- 作業時の仮の間仕切り設置に

○ ビニールシートの装着方法

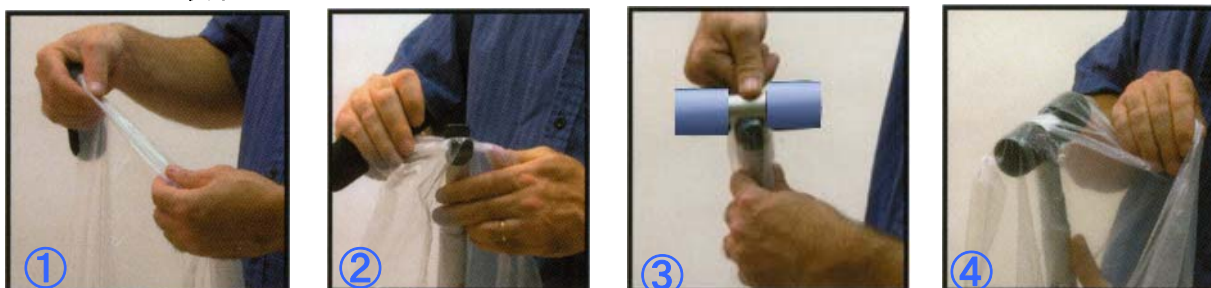

- ①のようにビニールの端を少しまとめます。
- ②のように支え棒上部の環部分にビニールを入れます。
- ③のようにヘッドの穴に支え棒上部の出っ張りをビニールごと押し込み、ビニールを固定します。
- ④のようにビニールシートを、ヘッド部分をおおうように手前に引っ張れば、装着完了です。

○ 壁のセットアップ



- 1本目の伸縮棒の段同士をねじって緩め、天井に届くまで伸ばします。
- 天井まで届いたら、伸縮棒の段同士をねじり合わせて固定します。
- 2本目の脚を天井まで届かせて、少し押し上げながら脚を固定します。

※もし、ビニールカバーの下部も固定しておきたい場合は、
脚を固定する前に足でビニールシートを伸縮棒の石突きの下に滑り込ませてください。

- 脚の間隔は1.2m間隔が最適です。
- 必要に応じて脚とシートを増やしてください。



電線やコードなど電気の通っているラインの側で伸縮棒を使用する時は充分注意して下さい。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

15.Sep.