


EA928BM-1
EA928BM-2
EA928BM-3

(ブラシヘッド・通水型)

Ver.1.2

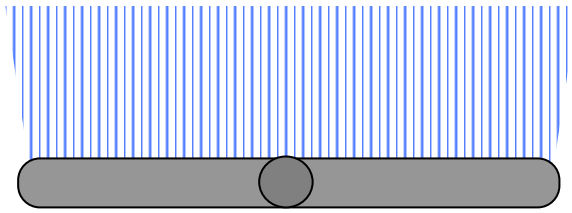

ネジ付きのハンドルに
なっているものにブラシを
ねじ込んでください。

ネジ接続

- サイズ…270×80mm
- 毛丈…60mm
- 毛…-1: ポリエステル
-2: ポリスチレン
-3: ポリプロピレン



EA928BM-120~-360

水を通さないタイプのハンドルも
ネジがついていれば使用できます。

22.Nov.