



SELLARS®

Made in the USA



工業用ワイパー

Industrial wipers

中厚
400
シリーズ

- LEVEL -

700

600

400

300

湿強度



吸収性



耐溶剤性：×



40%
再生繊維

布のような感触で、使いやすくベーシックなワイパー。水に濡れても丈夫で、繰り返し使用できます。汚れやグリス、油、水溶性液体、その他多目的用途に。



取り出しやすい！

「ポップアップ式」



工業用ワイパー
(中厚/100枚)

品番 EA929AC-10


価格 2,100円 税込価格 (8%) 2,268円

●ワイパーサイズ…216×420mm



ミシン目入

棚や壁に

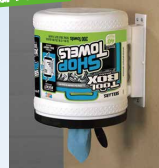

車内にも



濡れない



取り付け可能

ブラケット付なので棚や壁、サービスカー等に取り付けが可能。逆さでも使用できます。

耐水密閉容器

しっかり密閉で、中のクロスは濡れません。



そのままでも
使えます

上から
そのまま！

どちらから
でも
使えます！



容器入りなら
下からでも！

【ケース付】工業用ワイパー
(中厚/200枚)

品番 EA929AC-46

価格 4,040円 税込価格 (8%) 4,363円

●ワイパーサイズ…250×330mm ●ケースサイズ…φ220×250(H)mm(突起部分は除く)
●ブラケット付なので壁に取り付けて使用できます。
●容器は耐水性です。きっちりとフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。

【詰め替え用】工業用ワイパー
(中厚/200枚)

品番 EA929AC-46A

価格 3,180円 税込価格 (8%) 3,434円



ミシン目入



1ロール

工業用ワイパー
(中厚/60枚)

品番 EA929AC-11

価格 690円

税込価格 (8%) 745円

●ワイパーサイズ…280×240mm

3ロール

工業用ワイパー
(中厚/60枚・3ロール)

品番 EA929AC-12

価格 2,120円

税込価格 (8%) 2,290円

30ロール(1箱)

工業用ワイパー
(中厚/60枚・30ロール)

品番 EA929AC-11B

価格 18,900円

税込価格 (8%) 20,412円

まとめて
お買い得！

厚手

600

シリーズ

- LEVEL -

700

600

400

300

湿強度 ●



吸収性 ●



耐溶剤性 : Δ



25%
再生繊維

少し厚みがあり、布のような感触で使いやすいワイパーです。強度があるので工場での使用に最適です。



1箱

工業用ワイパー
(厚/126枚)

品番 EA929AC-35A

価格 2,240円

税込価格 (8%) 2,419円

●ワイパーサイズ…216×420mm



8箱

工業用ワイパー
(厚/126枚・8箱)

品番 EA929AC-35AB

価格 16,500円

税込価格 (8%) 17,820円

●ワイパーサイズ…216×420mm

まとめて
お買い得!

特厚

700

シリーズ

- LEVEL -

700

600

400

300

湿強度 ●



吸収性 ●



耐溶剤性 : Δ



25%
再生繊維

しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずのでにくい丈夫なワイパーです。
グリースや金属加工油などの汚れに。



汚れが
目立ちにくい!

ワイパーカラー : 青

工業用ワイパー
(特厚/100枚)

品番 EA929AC-38

価格 1,980円

税込価格 (8%) 2,138円

●ワイパーサイズ…216×420mm



拭いた汚れが
一目でわかる!

ワイパーカラー : 白

工業用ワイパー
(特厚/100枚)

品番 EA929AC-39

価格 1,900円

税込価格 (8%) 2,052円

●ワイパーサイズ…216×420mm

取り付け可能



棚や壁、サービスカー等に取り付けが可能。
逆さでも使用できます。

耐水密封容器



中のクロスは
濡れません。

【ケース付】工業用ワイパー
(特厚/260枚)

品番 EA929AC-41

価格 3,800円 税込価格 (8%) 4,104円

●ワイパーサイズ…254×305mm
●ケースサイズ…φ220×280(H)mm(突起部分は除く)
●容器は耐水性でフタをとじておけば中身のワイパーが濡れることはありません。



そのままでも
使えます

【詰め替え用】
工業用ワイパー
(特厚/260枚)

品番 EA929AC-42

価格 3,050円

税込価格 (8%) 3,294円

●ワイパーサイズ…254×305mm

特厚

700

シリーズ

- LEVEL -

700

600

400

300

湿強度 ●



吸収性 ●



耐溶剤性 : ○

ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ、溶剤に強いワイパーです。

耐溶剤

汚れが
目立ちにくい!

ワイパーカラー : 青

工業用ワイパー
(特厚耐溶剤/100枚)

品番 EA929AC-62

価格 2,280円

税込価格 (8%) 2,462円

●ワイパーサイズ…241×419mm



拭いた汚れが
一目でわかる!

ワイパーカラー : 白

工業用ワイパー
(特厚耐溶剤/100枚)

品番 EA929AC-61

価格 2,190円

税込価格 (8%) 2,365円

●ワイパーサイズ…241×419mm

工業用ワイパー

Industrial wipers

薄手
300
シリーズ

- LEVEL -
700
600
400
▶ 300

湿強度 ●■■■■■

吸収性 ●■■■■■

耐溶剤性: ✕ 45% 再生繊維

軽作業用万能クロス。
汚れやグリス、油、水溶性液体に。

**工業用ワイパー
(薄/135枚)**
品番 **EA929AC-30**
価格 **2,170円**
税込価格 (8%) 2,344円
●ワイパーサイズ…216×420mm

中厚
400
シリーズ

- LEVEL -
700
600
400
▶ 400
300

湿強度 ●■■■■■

吸収性 ●■■■■■

耐溶剤性: ✕

ドライ・ウェット両用で、繊維くずの
でにくいワイパーです。
ガラスや機械、工具等の表面磨きに。

**工業用ワイパー
(艶出し用/175枚)**
品番 **EA929AC-56**
価格 **2,570円**
税込価格 (8%) 2,776円
●ワイパーサイズ…240×420mm

ペーパータオル・ウェス

Paper towels · Waste

ミシン目入

1ロール
ペーパータオル
(70枚・1ロール)
品番 **EA929AC-51**
価格 **750円**
税込価格 (8%) 810円
●ペーパータオルサイズ…280×235mm
●事務所や食堂に常備しておくに便利です。
●吸収性が良く、丈夫で手触りが柔らかなペーパータオルです。

30ロール (1箱)
ペーパータオル (70枚・30ロール)
品番 **EA929AC-51S**
価格 **20,600円** 税込価格 (8%) 22,248円

まとめて
お買い得!

40% 再生繊維

養生クロス
品番 **EA911BA-100**
価格 **500円** 税込価格 (8%) 540円
●ペイント汚れや染みの防止に最適です。 ●丈夫で吸収性に優れています。
●幅…1010mm ●長さ…2.54m ●厚さ…1.59mm

Recycle waste

アメリカ、ラスベガスの
ホテルで使用された
シーツや高級タオルを
キレイに洗浄して作られた
リサイクルウェスはです。

**圧縮
パック**


コンパクトで保管に最適!

シーツウェス (2.2kg)
品番 **EA929AC-1**
価格 **1,920円**
税込価格 (8%) 2,074円
●サイズ…約 508×635mm (ハギレ) ●材質…コットン 70%、ポリエステル 30%
●シーツから作られたリサイクルウェスです。

シーツウェス (9.1kg)
品番 **EA929AC-4**
価格 **6,100円**
税込価格 (8%) 6,588円

タオルウェス (2.2kg)
品番 **EA929AC-2**
価格 **2,800円**
税込価格 (8%) 3,024円
●サイズ…約 610×381mm (ハギレ) ●材質…コットン 100%
●高級タオルのリサイクルウェスです。

タオルウェス (9.1kg)
品番 **EA929AC-5**
価格 **9,320円**
税込価格 (8%) 10,066円

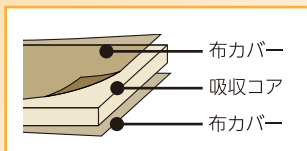

水分離型油吸着パッド (100枚)

品番 **EA929DH-5A**

価格 **12,000 円**

税込価格 (8%) 12,960 円

- パッドサイズ…380×480×5(t)mm
- 材質…再生コットン(約80%)
- ミシン目が入っています ●油専用
- 吸収能力(100枚当り)…約136/ℓ




水分離型油吸着パッド (100枚)

品番 **EA929DH-6**

価格 **9,440 円**

税込価格 (8%) 10,195 円

- パッドサイズ…380×455×3(t)mm
- 材質…ポリプロピレン
- ミシン目が入っています ●油専用
- 吸収能力(100枚当り)…約71.92/ℓ

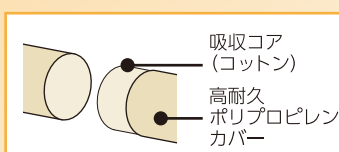

耐久性に優れた丈夫な油吸収材です。水をはじいて油だけを吸収します。



水分離型油吸収材 (1.2m×40本)

品番 **EA929DK-36**

価格 **23,300 円**

税込価格 (8%) 25,164 円

- サイズ…φ76mm×1.2m
- 吸収能力…196.8/ℓ (40本当り)

水分離型油吸収材 (2.4m×20本)

品番 **EA929DK-37**

価格 **27,700 円**

税込価格 (8%) 29,916 円

- サイズ…φ76mm×2.4m
- 吸収能力…196.8/ℓ (20本当り)


水分離型油吸収材 (3.6m×10本)

品番 **EA929DK-38**

価格 **21,800 円**

税込価格 (8%) 23,544 円

- サイズ…φ76mm×3.6m
- 吸収能力…196.8/ℓ (10本当り)

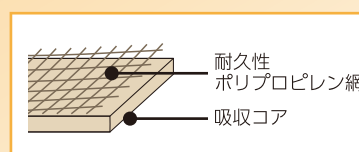

吸収コア表面にポリプロピレンのネットを使用しているため、耐久性があり軽量です。



水分離型油吸着パッド (100枚)

品番 **EA929DH-15**

価格 **8,400 円**

税込価格 (8%) 9,072 円

- パッドサイズ…380×480mm
- 材質…コットン(85%)、ポリプロピレン
- 油専用
- 吸収能力(100枚当り)…78.7/ℓ

水分離型油吸着ロールマット

品番 **EA929DH-16**

価格 **15,100 円**

税込価格 (8%) 16,308 円

- サイズ…724mm×45.7m
- 材質…コットン(85%)、ポリプロピレン
- 油専用
- 483mmごとにミシン目が入っています
- 吸収能力(1巻当り)…142/ℓ

吸収材キット Drum spill kit



油専用の吸収材キットが丈夫な大型バケツに入っています。持ち運びや保管に便利です。



水分離型油吸収材キット

品番 **EA929DH-24**

価格 **41,000 円** 税込価格 (8%) 44,280 円

- バケツサイズ…φ518×527(H)mm
- 油専用 ●吸収能力…75/ℓ (キット)

- (キット内容)
- 吸着材(φ76×1219mm)×4本
 - 吸着材(102×3048mm)×1本
 - 吸着パッド(381×483mm)×25枚
 - 吸着マット(254×254mm)×4枚
 - ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋、ペーパータオル×1箱



油専用吸収材キット

品番 **EA929DH-22**

 
価格 **20,600 円** 税込価格 (8%) 22,248 円

- バケツサイズ…φ381×559(H)mm
- 油専用 ●吸収能力…24.6/ℓ (キット)

- (キット内容)
- 吸着材(φ76×1140mm)×3本
 - 吸着パッド(381×483mm)×10枚
 - 吸着マット(320×340mm)×60枚
 - ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個



Heavy Duty



油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます。



吸収マット (水・油/50枚)

品番 **EA929DM-1**

価格 **7,870円** 税込価格 (8%) 8,500円


●サイズ…381×483mm ●ミシン目が入っています
●吸収能力(50枚当り)…89/ℓ

吸収マット (水・油/2ロール)

品番 **EA929DM-10**

価格 **16,200円** 税込価格 (8%) 17,496円

●サイズ…362mm×22.5m ●厚さ…8mm
●483mmごとにミシン目が入っています ●吸収能力(1巻当り)…約 80/ℓ

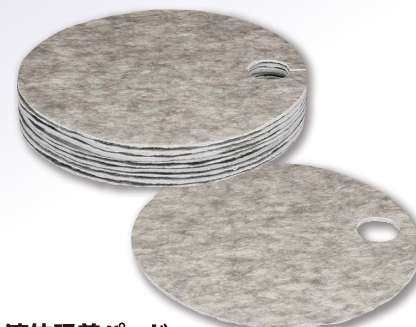

液体吸着パッド (ドラム缶用/10枚)

品番 **EA929DM-55**

価格 **9,130円** 税込価格 (8%) 9,860円

●パッドサイズ…φ560×10(t)mm
●吸収能力(10枚当り)…24.6/ℓ

Medium Duty



油や水などの液体を吸収し、液体の流出を防ぎます。



油・液体用吸収材 (1.2m×40本)

品番 **EA929DK-31**

価格 **20,600円**

税込価格 (8%) 22,248円

●サイズ…φ76mm×1.2m
●吸収能力(40本当り)…196/ℓ

油・液体吸収材 (2.4m×20本)

品番 **EA929DK-32**

価格 **22,800円**

税込価格 (8%) 24,624円

●サイズ…φ76mm×2.4m
●吸収能力(20本当り)…196/ℓ

油・液体吸収材 (3.6m×10本)

品番 **EA929DK-33**

価格 **16,800円**

税込価格 (8%) 18,144円

●サイズ…φ76mm×3.6m
●吸収能力(10本当り)…147/ℓ

Hazmat

本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。



液体・危険物 吸収パッド(100枚)

品番 **EA929DM-20**

価格 **10,400円**

税込価格 (8%) 11,232円

●パッドサイズ…381×457mm
●パッド中央にミシン目が入っています
●吸収能力(100枚当り)…79.5/ℓ

液体・危険物 吸収ロールマット

品番 **EA929DM-21**

価格 **25,100円**

税込価格 (8%) 27,108円

●サイズ…762mm×45.7m
●457mm毎にミシン目が入っています
●吸収能力(1巻当り)…約 130/ℓ

<共通仕様> ●材質…ポリプロピレン ●有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。

Speciality

極めて耐久性があり、出入りの多い場所でも吸収した液体の漏れを防ぎます。
下への染み込みを防止するのに最適です。工作機械の足元に敷いてご使用下さい。



油用 液体用



水用 油用 液体用 化学薬品用



油・液体万能 吸着ロールマット

品番 **EA929DR-3**

価格 **22,400 円** 税込価格 (8%) 24,192 円

●サイズ…914mm×45m ●厚さ…3mm ●材質…合成繊維 ●油・液体万能
●ミシン目は入っていません ●吸収能力(1巻当り)…約151/ℓ



水・油・液体化学薬品 吸着ロールマット

品番 **EA929DR-5**

価格 **22,700 円** 税込価格 (8%) 24,516 円

●サイズ…914mm×15m ●材質…ポリ塩化ビニール(裏面はポリプロピレン繊維)
●油、水、化学薬品用 ●吸収能力(1巻当り)…約47.3/ℓ

吸収材キット Drum spill kit



キット

水と油、液体を吸収するキットが丈夫な大型バケツに入っています。
持ち運びや保管に便利です。



油用 液体用



油・液体用 吸収材キット

品番 **EA929DH-23**

価格 **41,000 円** 税込価格 (8%) 44,280 円

●バケツサイズ…φ518×527(H)mm
●油・液体用 ●吸収能力…75/ℓ (キット)

……………(キット内容)……………

●吸着材(φ76×1219mm)×4本
●吸着材(102×3048mm)×1本
●吸着パッド(381×483mm)×25枚
●吸着マット(254×254mm)×4枚
ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋
ペーパータオル×1箱



液体用 危険物用



液体・危険物用 吸収材キット

品番 **EA929DH-25**

価格 **56,000 円** 税込価格 (8%) 60,480 円

●バケツサイズ…φ518×527(H)mm
●液体・危険物用 ●吸収能力…75/ℓ (キット)

……………(キット内容)……………

●吸着材(φ76×1219mm)×4本
●吸着材(102×3048mm)×1本
●吸着パッド(381×457mm)×25枚
●吸着マット(432×432mm)×2枚
手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋



油用 液体用



油・液体用 吸収材キット

品番 **EA929DH-21**

価格 **20,600 円** 税込価格 (8%) 22,248 円

●バケツサイズ…φ381×559(H)mm
●油・液体用 ●吸収能力…24.6/ℓ (キット)

……………(キット内容)……………

●吸着材(φ76×1020mm)×3本
●吸着パッド(381×483mm)×10枚
●吸着マット(320×335mm)×60枚
ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ
木製プラブ×9個



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>