

Kleenex[®]
クリネックス。

＼ 12ロールの品質はそのままで ＼

8ロールで12ロール分の長さ*

* クリネックス[®]12ロールとの比較

EA929AM-1A

EA929AM-2A

香りなし




クリネックス。コンパクト 8ロール



8ロールで12ロール分の長さ*

*従来品クリネックス 12ロールとの比較

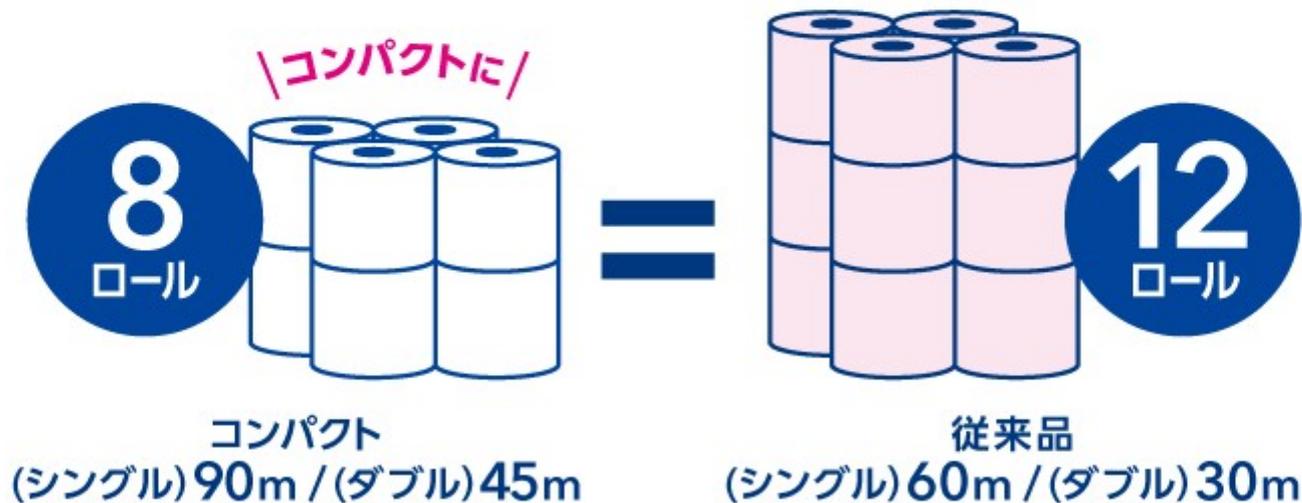

省スペースに
収納!

持ち運びに
便利!

交換回数
が少ない!

ゴミの量を
軽減!

- パルプ配合にこだわり、シングルはしっかり なめらか仕上げ、ダブルはふっくら やわらか仕上げ

しっかり
なめらか仕上げの
シングル

表面性の良いエンボス加工で
丈夫でさらっとした拭きごこち



ふっくら
やわらか仕上げの
ダブル

きめ細かいソフトタッチの
エンボス加工でふっくら
ふんわりとした拭きごこち

●優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます

「香りなし」だから、お好みの芳香剤が楽しめます。
香りに敏感な方にも安心！

嫌な臭い[※]の元に効く

※アンモニア臭

リンゴ酸[※]配合の芯の力で、
アンモニア臭を中和させて軽減！

※リンゴ酸に臭いはありません

消臭成分は芯につけてあります。

