

EA929AR-11: 1パック

EA929AR-11B: 12パック

テクノパワー  
**TechnoPower**

# テクノパワー クロスレイ

不織布タイプ  
レーヨン+ポリエステル素材

ポリパック


接着剤不使用

食品衛生試験実施済み  
RoHS指令適合



メリヤスウエス風合いの厚手・高強度不織布。  
素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮。

乾いた状態でも柔らかく、毛羽立ちも  
少ないので精密な部分の拭き取りに。

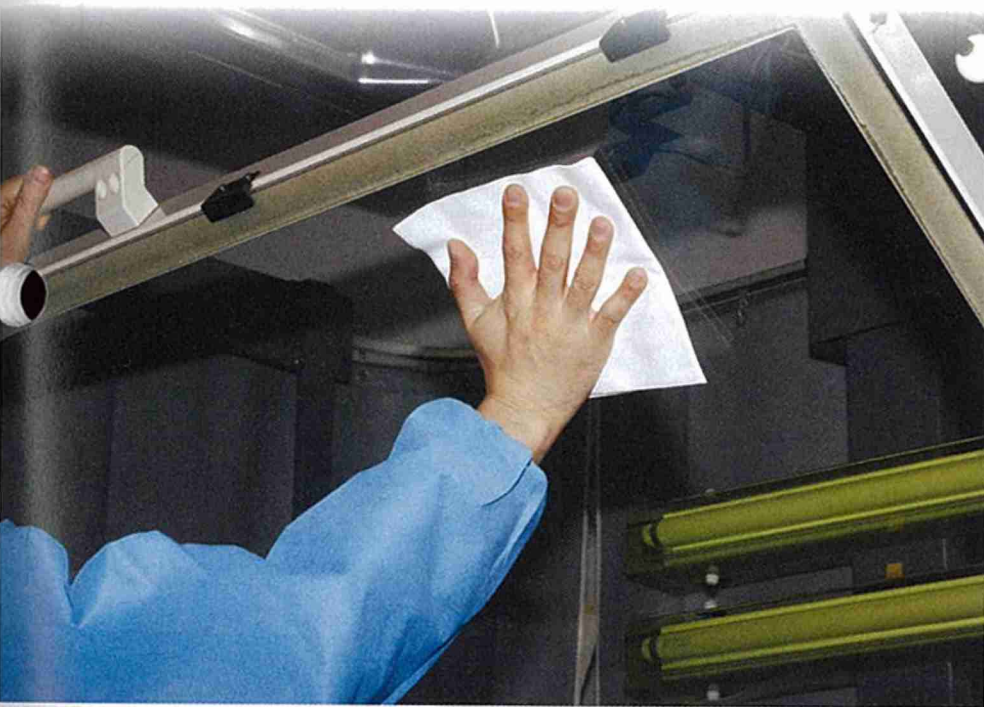

やわらかく、清拭用途にも。



おすすめの  
使用施設



一般工場



メンテナンス



食品工場



製薬工場



印刷工場



介護



病院

テクノパワー  
**TechnoPower**

製品名

テクノパワー  
クロスレイ 4つ折り

パッケージ



製品番号

63260

枚数

50枚

ケース入数

12パック

シートサイズ

335mm×343mm

素材

レーヨン+ポリエステル

JANコード

4901750632601

ITFコード

14901750632608

## レーヨン+ポリエステル素材とは

- 吸水性に優れたレーヨンと、耐熱性や強度に優れたポリエステルの混合素材
- 厳選した原料と特殊製法によりメリヤスウエスのような柔らかさを実現しつつ、発塵を大幅に抑えた素材

## спанレースクロスレイ製法とは

- たて強度にも、よこ強度にも優れた製法
- 布に近い感覚で拭き取りを行うことが可能
- 接着剤を使用していないため、溶出の心配が少ない

