

EA929AT-1~-4B

工業用ペーパータオル(キムタオル)

-1



-2



-3



-4



-5



品番	サイズ(mm)	枚数	入数	重量
EA929AT-1	380×330	40枚	1パック	450g
EA929AT-2	190×320	150枚		800g
EA929AT-3	380×320			1,540g
EA929AT-4	380×580			6,200g
EA929AT-5	380×305	1000カット	1ロール	8,500g
EA929AT-1B	380×330	40枚	24パック	11,400g
EA929AT-2B	190×320	150枚	8ボックス	7,000g
EA929AT-3B	380×320		4ボックス	6,830g
EA929AT-4B	380×580		300枚	2ボックス

●仕様


- 多量の汚れ向き
- -1、-1B…6枚重ね(強度、吸収性の高い)
- -2~-4B…4枚重ね
- 材質…パルプ

●特長


- 未晒しパルプ使用の紙ウェス
- 吸収力の高い『ピンエンボス加工』※で接着剤を使用せずに接合しています。
※『ピンエンボス加工』…重ねている紙が剥離しないように、
小さい穴を開けて加工しています。この穴によって吸収力が高くなります。
- -2、-3、-4、-2B、-3B、-4Bは、ポップアップタイプで
ティッシュペーパーの様に取り出しが簡単にできます。

■-2、-2B

- ・取り出し口が1つ
- ・ポップアップタイプ
- ・持ち手付き

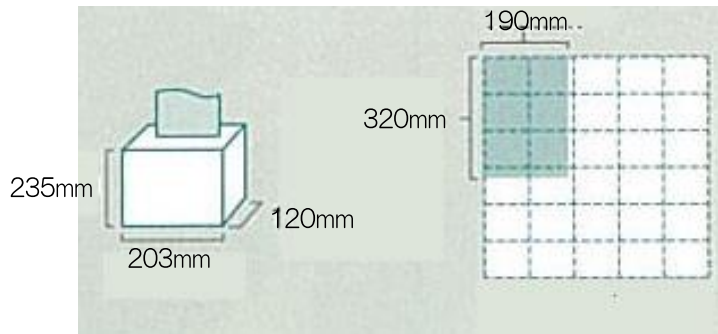


ディスペンサー(EA929AS-12)に入れてお使いいただけます。

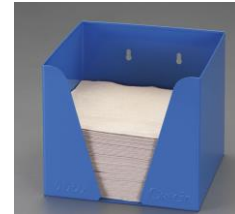


■-3、-3B

- ・取り出し口が1つ
- ・ポップアップタイプ
- ・持ち手付き

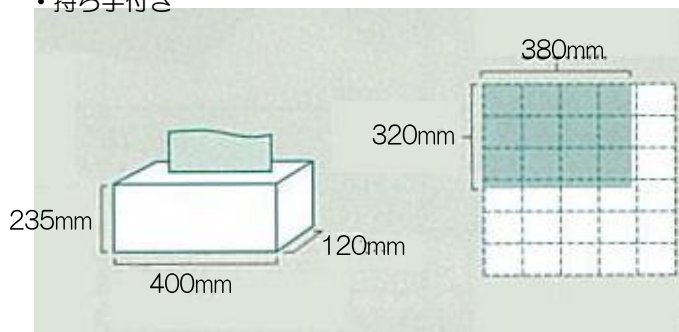


■-4、-4B

- ・取り出し口が3つ
- ・奥行きが-2、-2Bのサイズの2.5倍

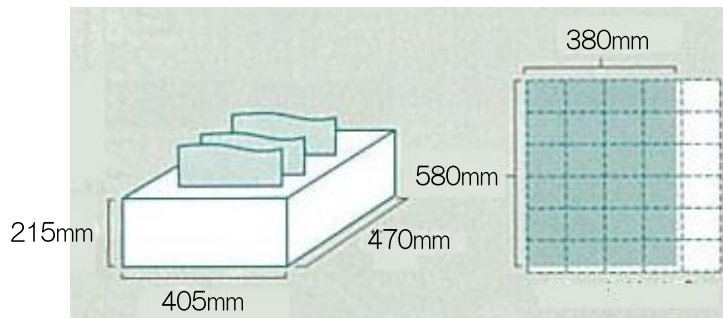

■-5

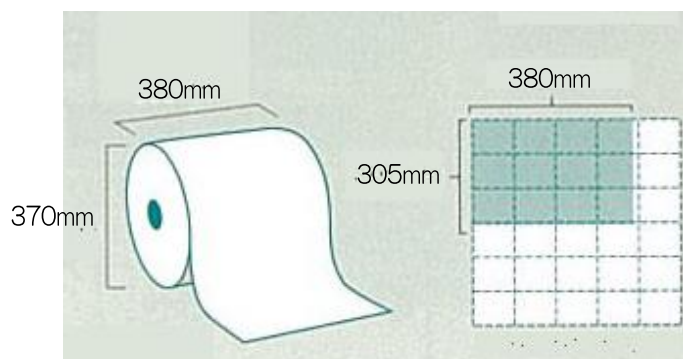

-5はロール用のスタンド(EA929AS-11)につけることができます。

