

キムタオル®

キムタオル ジャンボロール 1000 クレシア ジャンボロール フロアスタンド

マシン目付き
ロールタイプ

工業用
紙ウエスの定番

ピンエンボス加工
接着剤不使用


食品衛生試験実施済み
RoHS指令適合

使用用途に合わせて、
2~3枚つなげれば大判ウエスとして使用可能。
フロアスタンドを使用することにより作業性アップ。




キムタオル® サイズ表


スモールポップアップシングル(取出口1つ)

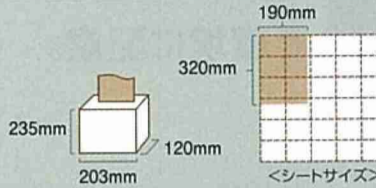


ポップアップシングル(取出口1つ)

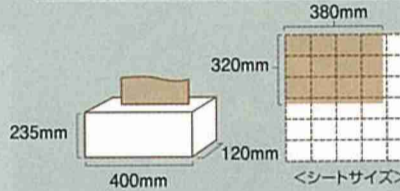


ポップアップツイン(取出口2つ)

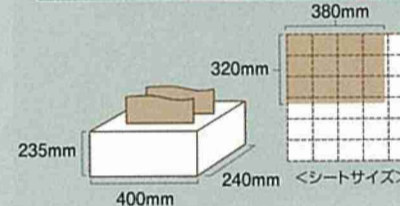

ポップアップトリプル(取出口3つ)

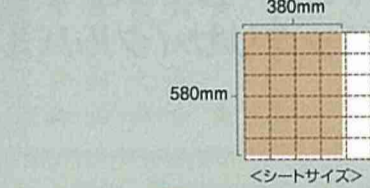

ジャンボロール1000

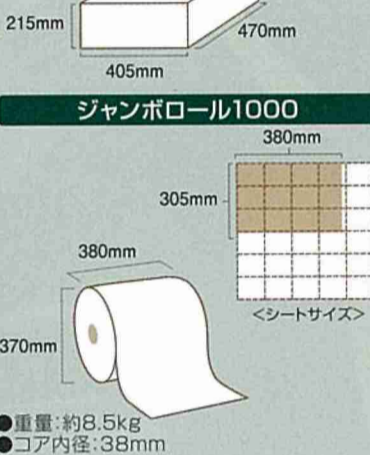

おすすめの
使用施設



一般工場



印刷工場



化粧品工場



電子工場



メンテナンス



食品工場

EA929AT-14,14B

EA9529AT-4,4B

EA929AT-5

EA929AS-11

キムタオル®

製品名	キムタオル ホワイト ポップアップ ツイン	キムタオル ポップアップ トリプル	キムタオル ジャンボロール 1000	クレシア ジャンボロール フロアスタンド
パッケージ				
製品番号	61401	61410	61540	04700
枚数	4プライ×300枚	4プライ×300枚	4プライ×1000カット	-
ケース入数	4ボックス (-14は1ボックス)	2ボックス (-4は1ボックス)	1ロール	1台
シートサイズ	380mm×320mm	380mm×580mm	380mm×305mm	幅568×高905×奥行80mm
素材	パルプ	パルプ(未晒し)	パルプ(未晒し)	スチール
JANコード	4901750101503	4901750105501	4901750615406	4901750047009
ITFコード	0114901750101509	0104901750105500	0104901750615405	0104901750047008

※物性データについてはP.69をご参照ください

製品の仕様やパッケージ等は変更する場合がありますのでご了承ください