

EA929DM-1 [水・油]吸着マット

〈仕様〉


- 水・油用
- サイズ…381×483mm
- 入数…50枚
- 厚み…10mm
- 吸収能力…89ℓ/50枚



〈特長〉


★この商品は、吸収能力89ℓ/50枚で、吸収率がとても良い吸着マットになります。
吸収能力の良さは、下記の実験結果でも実証されています。

【125ℓ(33ガロン)の水が入ったタンクに、(Aメーカー、EA929DM-1と同シリーズ)2種類の吸着マットを上から100枚入れて、それぞれの水の吸収能力を測る実験】

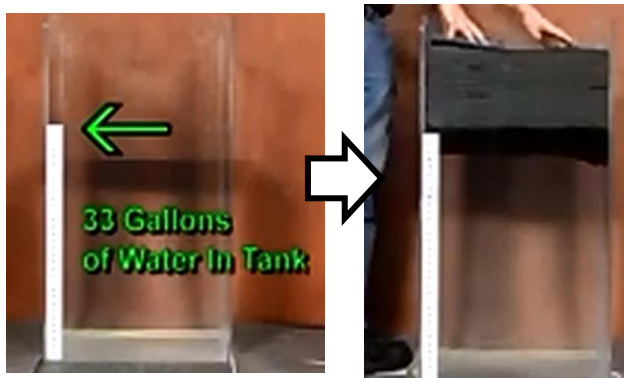

Aメーカーの吸着マット
吸収した水の量: 58ℓ
タンクに残った水の量: 67ℓ

EA929DM-1と同シリーズの吸着マット※
吸収した水の量: 91ℓ
タンクに残った水の量: 34ℓ

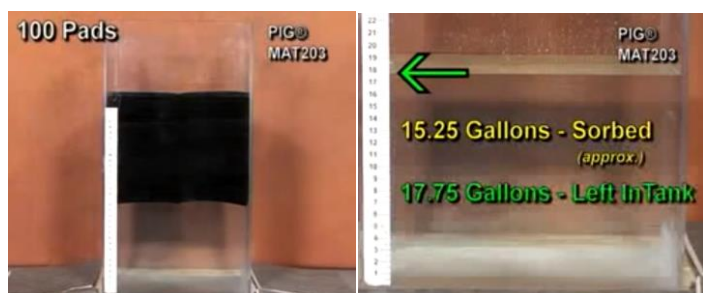

※吸収能力…45.5ℓ/50枚の商品で行なった実験結果です

★この商品はさまざまなテストをしています。その中でも燃焼テストがあります。




①まず10秒火に当てます。



②40秒したら火を完全に消します。



③このパッド内での燃え広がりを抑えています。

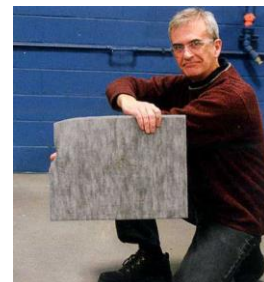

④裏面に火は通っていません。

※難燃レベルClass A(米国の試験規格 ASTM E84)

(注意…難燃(燃えにくい)素材であって、耐火ではありません)

★引き裂かれる力に非常に強いです。

使用例

