


※全て廃番になりました。

~~EA930AH-1 85ml(チューブ)~~
~~EA930AH-2 310ml(ノズル長105mmカートリッジ)~~
(高温用シリコンシーラント)

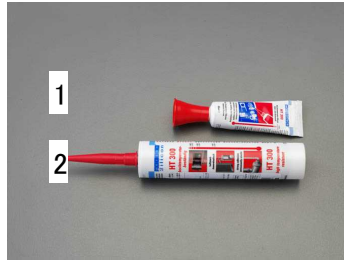

- 当製品は高い温度に対応します。(−60℃から280℃まで)
瞬間的には300℃まで耐えます。
 - キャビネットやオープン(覗き窓などに)等に使用してください。
 - 色 赤
 - パテ状
 - 結合剤 アセテート(酢酸塩)
 - 見かけ重量 $1.19 \pm 0.03 \text{kg/dm}^3$
 - 表面皮膜時間 7 ± 2 分
 - 硬度 ショア-A 44 ± 3
 - 破断(引き裂き方向) $200 \pm 40\%$
 - 伸張強度 $2.2 \pm 0.2 \text{Nm}^2$
-
- 室温で養生し、縮まない素材で構成されています。
 - 製造用、構築物用、メンテナンス用、組立・リペア用
 - アルミニウム、非鉄金属、鉄、ガラス、ガラス繊維、セラミック
木材、熱可塑性プラスチック等あらゆる対象物に使用可能
 - 耐油性、耐燃料性があります。
 - 真水から塩水まで耐性があります。また洗剤や果実酸にも耐性があります。
 - 工業性排ガスにも耐性があります。
 - 当製品は経年劣化せず、気温変化のしても脆弱化したり硬化したりしません。