

EA930BJ 回転式コーキングガン

- 入隅、狭い箇所にピッタリ押し当てられる360度回転のロータリー式ハンドル



送り機構板




●押し力と耐久性がアップしたTTシステム (Twin-Thrust system) 採用

2枚の送り機構板を採用したTTシステム (ツイン・スラスト・システム) により4点エッジでロット棒を押し出すため、硬いコーキング剤もしっかりと滑らかに吐出でき、耐久性も向上しました。

●液だれ防止機構搭載

1ストロークを握り切った後に、ロット棒が自動的に数ミリ戻り、コーキング剤への加圧を開放、液だれを防止します。従来のカートリッジ内圧により垂れを防いでいた機構とは異なり、確実に液だれを防止します。

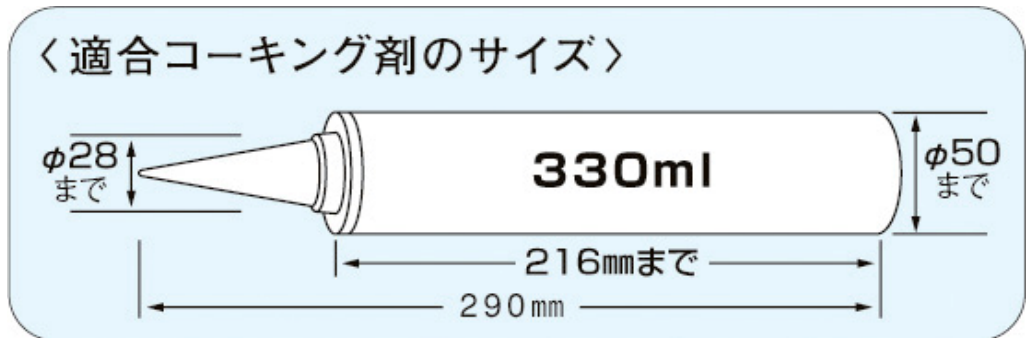

全長...385mm
 軽量でハンドルも360°回転するので狭い場所でも簡単にご利用いただけます。
 材質...トリガー、グリップ:エンジニア軽量プラスチック
 フレーム部:スチール