

DIYに



ハンディ扇風機+フック

シェルフ横フック



成形が出来る！



マスククリップ
パーツが簡単に付けられるから
アクセサリ製作に！

ロックタイト
LOCTITE

一歩先の、これいいね。

サンダルデコ



クラフトに

ねんどみたいな 接着剤

使いかた
いろいろ



アイデア次第で自由自在！



成形する



つつむ



つなげる



押す



飾る

補修・成型ラバーパテ

Kintsuglue

キンツグルー

補修に

凸凹面や穴うめにも。
ほとんどの素材にくっきます！



ゴルフシューズのはがれに



はさみ補修

保護に

仕上がりがソフトなので
保護に最適！



戸当たりクッション



ケーブルの保護

いろんなアイデアをご紹介します！

Follw me!



インスタグラムにて
作品レシピも配信中！
@kintsuglue_jp



水筒フック

水筒フック # 開けやすい
子どもも便利



ポップソケット

ポップアップソケット
100均カバー

動画で
チェック！



補修/DIY/成型/保護

使い方いろいろ!

Kintsuglue は、凹凸面やすき間のあるものなども接着可能な、ユニークなパテ状の接着剤です。固まった後はしっかり接着、高い柔軟性をもち、さらに形もそのままなので造形も可能です。補修・保護・成型など様々な用途にご使用いただけます。



開けて

手をきれいに洗ってください。接着物の表面に汚れやほこり等がないかを確認してください。



練って

Kintsuglue を10秒程度練ります。



つけるだけ

Kintsuglue をつけます。24時間で固まります。(目安値)*

*Kintsuglueの厚さ3mmを23℃、50%RHで硬化した場合での目安硬化時間。温湿度・接着物や塗布した厚さによって硬化に時間を要する場合があります。十分に硬化時間を取ってご使用ください。

▶ 自由な形に固まります!



柔軟



強力



耐水性



凹凸面にも
しっかり接着

硬化後、着色が可能です。




高柔軟性 強力接着剤

補修・成型ラバーパテ

Kintsuglue 接着・補修・成型



白色

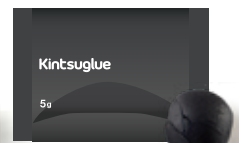

黒色

商品名	Kintsuglue(キンツグルー) 白色5g 3コ入り	Kintsuglue(キンツグルー) 黒色5g 3コ入り
品番	KTW-503	KTB-503
容量	5g×3	5g×3
価格	オープン価格	オープン価格
商品サイズ	168mm(H)×98mm(W)×6mm(D)	168mm(H)×98mm(W)×6mm(D)
個装重量	35g	35g
内箱入数	12コ	12コ
内箱サイズ	173mm(H)×101mm(W)×172mm(D)	173mm(H)×101mm(W)×172mm(D)
内箱重量	491g	491g
外箱入数	48コ(12コ×4箱)	48コ(12コ×4箱)
外箱サイズ	182mm(H)×416mm(W)×179mm(D)	182mm(H)×416mm(W)×179mm(D)
梱包重量	2.1kg	2.1kg
JANコード	4976742252402	4976742252419
内箱ITF	24976742252406	24976742252413
外箱ITF	14976742252409	14976742252416



● 手袋のご使用を推奨いたします。



ヘンケル ジャパン 株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7 TEL 045-758-1711
ホームページ <https://www.henkel-ac.jp/>