

	内容量
EA934KA	20g
EA934KA-1	200g

(エポキシ強力接着剤)

※ ~~EA934KA-1~~ は取扱中止商品です。

<仕様>

- ・エポキシ樹脂系
- ・化学反応系接着剤
- ・色調 灰色
- ・成分 A剤／エポキシ樹脂(100%)
B剤／ポリオチール(100%)
- ・ヘラ付
- ・温度による時間の目安



	冬 (5°C)	春・秋 (20°C)	夏 (30°C)
はり合わせ	15分以内	5分以内	3分以内
固定時間	60分以上	15分以上	10分以上
実用強度	約3時間後	約60分後	約60分後

※約24時間(20°Cの場合)で最終の接着強さになります。

※温度が5°C以下になると、極端に硬化が遅くなります。

<用途>

- ・金属、陶磁器、タイル、石、コンクリート、ガラス、木材の接着・補修に
- ・各種タイルのはがれ補修
- ・ポストや表札の接着
- ・外壁や石材部分のカケ・割れ
- ・自動車ガラスには使用しないでください。
- ・ノンスリップのはがれ補修
- ・各種の家具や建具のガタつき修理

<特徴>


- ・2液混合型
- ・耐久性に優れています。
- ・5分で硬化開始
- ・硬化後の体積収縮が少ない。

使用法


はじめに

※接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを紙ヤスリや塗料うすめ液で落とし、よく乾かす。


塗布とはり合わせ

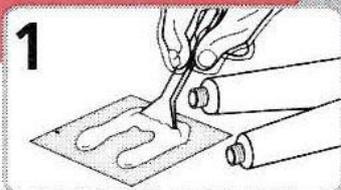

1 A剤・B剤を等量(質量比)しほり出し、ヘラで均一になるまでよく混ぜる。

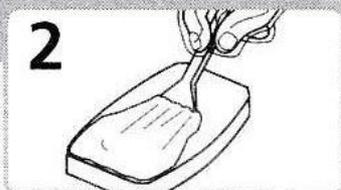

2 接着面に均一に塗り、すぐにはり合わせる。
※混合後5分以内

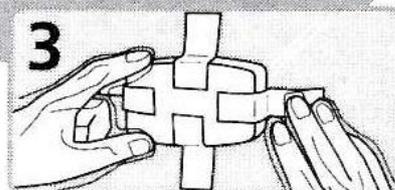

3 はり合わせたら15分以上(20°Cの場合)動かさないようにテープやヒモなどで固定、静置する。

ポイント

凸凹面やスキ間の多い箇所の接着は、両面に塗る。

スキ間の充てんには、接着剤を奥まで十分に押し込む。

