

EA934KA-5 エポキシ接着剤



色調：淡色透明
(PP)

ヘラ付

【用途】

金属・ガラス・陶磁器・タイル・石・コンクリート・木材の接着・補修に
(置物、アクセサリ、各種模型、家具の足、ネームプレート等)

接着できないもの

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコン樹脂、
フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品

■ひび割れる恐れのあるもの…10cm×10cm以上のガラスの接着

※自動車のガラスには使用しない

※飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しない

【応急措置】および取扱い上の注意

本品は健康に有害な物質を含有しているため、下記の応急措置及び
取扱い上の注意をよく読んで使用する。


硬化前に皮膚に付着した場合は、体質によってかぶれる事があるので、
すぐに拭き取り、石鹼水でよく洗い落とす。
かぶれが出たらすぐに医師の診察を受ける。

- 使用中及び使用後は、換気をよくする。
- 使用中は、ゴム手袋を着用する。
- 使用後は石鹼と水で手を洗う。
- 必ずA剤・B剤を等量混合する。
- 混合すると発熱する場合もあるので、やけどなどしない様に注意する。
- 接着用以外には使用しない。
- 幼児の手の届かない所に保管し、いたづらをしない様注意する。
- 直射日光を避け、涼しい場所で保管する。
- 中身を使い切ってから廃棄する。


【使用法】はじめに

※接着面のゴミ・錆・油等の汚れを紙ヤスリや塗料をうすめ液で落とし、よく乾かす。


塗布とはり合わせ

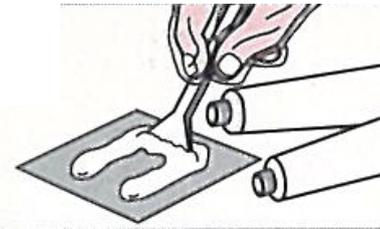

1. A剤とB剤を等量(質量比)
すり出し、ヘラで均一になる
までよく混ぜる。

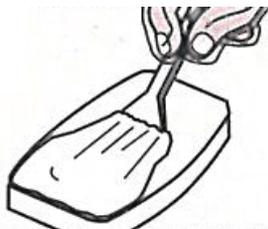

2. 接着面に均一に塗り、
すぐにはり合わせる。

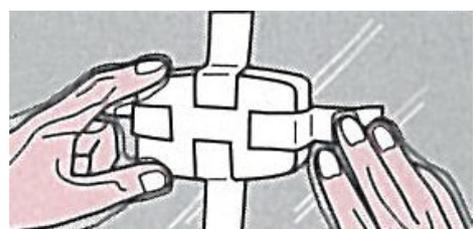

3. はり合わせたら15分以上
(20℃の場合)動かさない様に
テープやヒモ等で固定、静置する。

<ポイント>

凸凹面や隙間の多い箇所の接着は、両面に塗る。

隙間の充填には、接着剤を奥まで十分に押し込む。

※接着剤を厚塗りすると接着剤の層が白濁する場合がありますので、事前にお確かめ下さい。

温度による時間の目安	冬(5℃)	春・秋(20℃)	夏(30℃)
混合後、塗布とはり合わせは	15分以内	4分以内	3分以内
最低限、固定する時間	45分以上	15分以上	10分以上
実用強度に達する時間	約60分後	約40分後	約30分後

※約24時間(20℃の場合)で最終の接着強さになります。

※温度が5℃以下になると、極端に硬化が遅くなります。

本品は使用方法・使用条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じる事がありますので、
ご使用前には本品が目的の用途に適合するかどうかをお確かめ下さい。

種類：化学反応形接着剤 成分：A剤／エポキシ樹脂(100%) B剤／ポリオチール(100%)
正味量：15gセット(A剤7.5g・B剤7.5g)