


**EA934KB - 37 (グレー)**  
(強力コンクリート補修材)

超強度コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ  
圧縮強度も450kgf/cm<sup>2</sup>以上の強靱なコンクリートに仕上がります。  
(3cmX3cmX3cmの立方体を作り2時間後に10tの重量がかかっても  
崩れることはありません。)

容量 1.8kg

用途 コンクリート建築物のスピード補修  
工場・倉庫・ガレージなどリフト・  
トラック等が頻繁に通る床面の  
ワレ、隙間、陥没の補修に

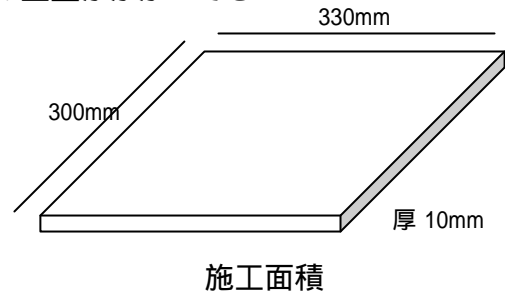

**施工方法**

1. 補修箇所のほこり・汚れ・油等は接着不良の原因になりますので取り除いてください。
2. 作業はこて圧を強くし、背好材料に空隙が無い様にしてください。
3. 水量は1と袋(1.8kg)に対し230mlから250mlです。

**注意**

1. 施工箇所(下地)への水打ちはしないでください。
2. 当製品は硬化時間が早いので水練り後はすばやく作業してください。  
(材料は普通のモルタルのように柔らかくありません)
3. いったん、固まりかけた本品に水を追加して練り直す行為は絶対避けてください。  
(硬化不良や本来の性能を発揮することができません。)
4. セメント製品作業時はアルカリ性が強いので必ずゴム手袋を着用してください。