



浴槽・湯沸器の排気管に



暖房器具の排気口に


◆仕様

- 内容量…150g
- 耐熱温度…1100℃
- カラー…グレー
- 無機質系パテ材
- マフラーなど高温の排気管の様に、耐熱性の要求される個所の補修に適しています。金属・モルタル等に。
- ヘラ付

特長

「EA934KN-14」は1,100℃の超高温でも充てん効果を発揮する不燃性のシーラーで、お風呂、湯わかし器などの排気管と壁面のすきまの充てん、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修、車のマフラーの穴うめに最適です。また、溶剤やアスベストをまったく含まず、金属・モルタル・煉瓦などの材質によく接着します。

用途

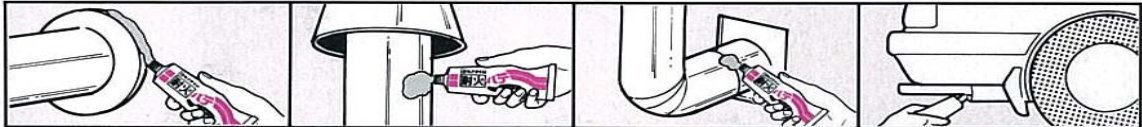

- お風呂、湯わかし器などの排気管と壁面とのすきまのシーリング。
- えんどう、排気管などの穴、ひび割れ部の補修。
- 各種排気管の接合部のシーリング。
- 車のマフラーの穴うめ。

使い方

<p>● 補修する箇所の汚れ、油、サビなどを落とし補修する部分を水で少ししめらせます。はみ出してこまる部分にテープなどでマスキングしてください。</p>		<p>＜壁面と排気管のすきまのシーリング＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通常のすきま(幅3mm前後)：チューブの先端をすきまに押しつけるようにしてしほり出し、充てんします。 ● 大きく深いすきま：燃えないもの(フッキングホイールや金だわしなど)をうめこみ、その上に均一に充てんします。
<p>① 広い所に使う時は、ノズルキャップを取ってそのまま使い②狭い所に使う時は、中のノズルを使用個所に合わせてカットしてご使用ください。</p>		<p>＜排気管の補修＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 小さな穴(直径2mm程度)：本剤だけでシーリングしてください。 ● 大きな穴やサビで帯状に穴があいた場合：補修する部分の大きさのトタンを用意し本剤を均一にぬり、排気管のまわりにまぎつけ硬化するまでテープなどで固定します。
		<p>＜排気管などを接合する場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 大きい方のパイプの内側に6mm程の厚さに塗布して継ぎ合わせます。

※乾燥するまで4～5時間は絶対に動かさないでください。また完全硬化までは一昼夜を要します。完全硬化後、仮止め用のテープは取り除いてください。
 ※充てん後、加熱すると硬化時間が急速に早まります。100℃の加熱で、30分でほぼ硬まり、2時間で完全硬化します。実際の使用にあたっては5℃以上の温度で使用してください。

使用上の注意

- ① 直接手でさわらないでください。
- ② 万一目に入ったときは、水でよく洗い、医師の手当を受けてください。
- ③ 使用後は手を良く洗いハンドクリームなどでお肌のお手入れをしてください。
- ④ 使用後はキャップを良くしめ、子供の手の届かないところに保管し、いたずらに注意してください。

カバー:PET
 キャップ:PP,PE
 チューブ:PE