

かくれん棒 ちよい塗り 6色ペイント + ツヤ出し液 (ツヤ有り)

特徴「ちよい塗り」

- 本製品の小キズ、カケ、色おち、広い面の着色に最適です。
- 絵の具感覚で簡単に塗ることできます。
- 隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
- 乾燥時間も早く乾くと耐水性になります。
- (表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)
- 「ちよい塗り」どうして混ぜ合わせて調色することができます。
- 臭いも少ない水性ツヤ消しタイプです。
- 付属の「ハケセット」を使用すると作業が簡単にできます。
- 木目を書き足したい場合は、「木目書きクレヨン」をご使用ください。
- ツヤを合わせたい場合は、「簡単ツヤ出し液」、「簡単ツヤ出しスプレー」をお使いください。

特徴「簡単ツヤ出し液」

- 部分的なツヤ合わせに最適です。
- (広い面のツヤ合わせには「簡単ツヤ出しスプレー」をお使いください)
- 「かくれん棒」シリーズ、「ちよい塗り」、「簡単パテ」、「住まいのマニキュア」のツヤ合わせに最適です。
- 付属の「ハケセット」を使用するとより簡単に作業できます。
- 補修箇所の色移りやべたつきを防ぎ、ツヤのある塗装で保護します。
- 乾きが早く(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)、丈夫な塗装を作ります。
- 水性で臭いが少なく、専用のうすめ液も必要としません。

ご使用上の注意

- ※「ちよい塗り」は、乾燥前と乾燥後では色調が変わりますので必ず目立たないところで試し塗りをしてから使用してください。
- ※「ツヤ出し液」は、塗ることによって、色調や、色の見え方(濃くなる)が変わる場合があります。目立たない所で必ず試ししてからご使用ください。

- 使用の前によく振ってください。
- 長時間ふたを開けたままにしないでください。
- 「ちよい塗り」は、乾くと耐水になりますので、乾燥する前に使用した筆やハケなどを洗い流してください。
- 筆やハケはよく乾いたものを使用し、使用後は乾かないうちに水で洗ってください。
- (乾いてしまった場合は、ラッカーうすめ液で洗ってください)
- 「簡単ツヤ出し液」は、有機溶剤が含まれているので、塗るとき及び塗ってから塗膜がよく乾くまでの間は換気をよくしてください。
- 「簡単ツヤ出し液」は、よく水がかかったり、水につかたりするようなところには使用しないでください。
- 「簡単ツヤ出し液」は、火気のあるところでは塗らないでください。
- 幼児の手のとれないところに保管し、子供がいたらないように注意してください。
- キャップをして直射日光を避けて立てた状態で保管してください。
- 衣服や手に付いた場合はすぐに拭き取り、水洗いしてください。
- 廃棄する場合は、新聞紙などに塗り広げて乾かしてから一般ゴミとして処分してください。

品 名 かくれん棒 ちよい塗りセット
成 分 「ちよい塗り」アクリル系顔料・顔料添加剤
:「簡単ツヤ出し液・ツヤ有り」ウレタン樹脂、水
正 味 量 「ちよい塗り」「簡単ツヤ出し液・ツヤ有り」共に50g
塗り面積 「ちよい塗り」約750cm²(27cm×27cm)
:「簡単ツヤ出し液・ツヤ有り」約400cm²(20cm×20cm)

- セット内容 かくれん棒・ちよい塗り (5ml) 6色/
簡単ツヤ出し液・ツヤ有り (5ml) / ハケ (極細、平)
- カラー: かくれん棒・ちよい塗り
[ホワイト、グレー、ライトオーク、
ウッディナチュラル、ブラウン、ダークオーク]



株式会社
建築の友


〒518-0752 三重県名張市蔵持町産出521-1
TEL:0595-61-0453(代) FAX:0595-61-0452
http://www.kentomo.co.jp/

MADE IN JAPAN

ご使用方法



(ちよい塗りで塗った後、簡単ツヤ出し液を使用する方法)

- 「ちよい塗り」は、乾燥前と乾燥後では色調が変わりますので必ず目立たないところで試し塗りをしてから使用してください。
- 「ツヤ出し液」は、塗ることによって、色調や、色の見え方(濃くなる)が変わる場合があります。目立たない所で必ず試ししてからご使用ください。
- ①補修する部分のホコリや汚れを落とします。
- ②キャップをしたまま、攪拌棒の音をカラカラさせながらよく振ってください(20回以上)
- ③キャップを外し、商品のプリストアー(透明ベック)を蓋がけにして液量を出します。
※乾きが速く塗りこむ場合は水を混ぜてください(水の量は5%以内)
※色が違う場合は、乾く前に拭き取り、他の色と調色してください。
- ④付属のハケを用いて塗ります。
※一面に厚塗りしないようなるべく薄く均一に塗ってください。
※使用した商品のプリストアー(透明ベック)は液が乾くまでに水洗いしてください。
- ⑤乾燥(約2時間後)させた後、木目を書き足したい場合は「木目書きクレヨン」をお使いください。
- ⑥ツヤを合わせたい場合は、乾燥(約2時間後)させた後、「簡単ツヤ出し液」を使用します。容器のふたを完全にふたまで、よく振って(10回以上)ください。
- ⑦筆やハケを使って、対象物に塗ってください。一度に厚く塗らないでください。
- ⑧液の粘度が高くて塗りにくい場合は、水で少し(5%程度)うすめてください。うすめすぎるとはじくことがあります。

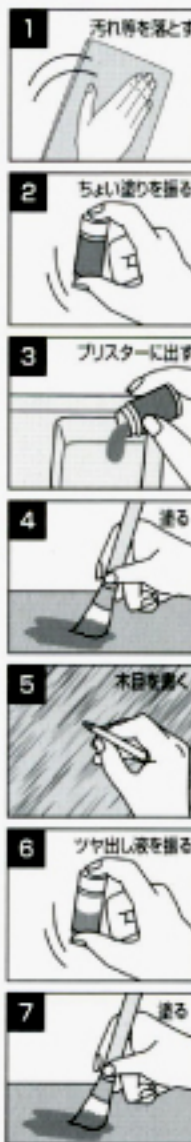

ワンポイント

  フローリングで広い面に塗る場合は、補正箇所のみ塗るのではなく、柄の切れ目全体を塗って木目を書き足す。



プリストアー: PET
キャップ: AS
ボトル: PE

お問い合わせはお客係へ
万一品質に不都合がありましたら、お求めの日付・店名を記入の上、現品をパッケージごと下記へお送りください。
代品と郵送料をお送りします。

0120-58-0160

(土曜・休日を除く9:00~17:00)

〈品番〉CYN30

かくれん棒・ちよい塗りセット



4 936068 161277

かくれん棒 ちょい塗り 6色ペイント + ツヤ出し液(ツヤ有り)

特徴「ちょい塗り」

- 木製品の小キズ、カケ、色おち、広い面の着色に最適です。
- 絵の具感覚で簡単に塗ることでできます。
- 隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
- 乾燥時間も早く乾くと耐水性になります。
(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)
- 「ちょい塗り」どうして混ぜ合わせて調色することができます。
- 臭いも少ない水性ツヤ消しタイプです。
- 付属の「ハケセット」を使用すると作業が簡単にできます。
- 木目を書き足したい場合は、「木目書きクレヨン」をご使用ください。
- ツヤを合わせたい場合は、「簡単ツヤ出し液」、「簡単ツヤ出しスプレー」をお使いください。

特徴「簡単ツヤ出し液」

- 部分的なツヤ合わせに最適です。
(広い面のツヤ合わせには「簡単ツヤ出しスプレー」をお使いください)
- 「かくれん棒」シリーズ、「ちょい塗り」、「簡単パテ」、「住まいのマニキュア」のツヤ合わせに最適です。
- 付属の「ハケセット」を使用するとより簡単に作業できます。
- 補修箇所の色移りやべたつきを防ぎ、ツヤのある塗膜で保護します。
- 乾きが早く(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)、丈夫な塗膜を作ります。
- 水性で臭いが少なく、専用のうすめ液も必要としません。

ご使用方法

(ちょい塗りで塗った後、簡単ツヤ出し液を使用する方法)

- ※「ちょい塗り」は、乾燥前と乾燥後では色調が変わりますので必ず目立たないところで試し塗りをしてから使用してください。
- ※「ツヤ出し液」は、塗ることによって、色調や、色の見え方(濃くなる)が変わる場合があります。目立たない所で必ず試してからご使用ください。

- ①補修する部分のホコリや汚れを落とします。
- ②キャップをしたままで、攪拌棒の音をカラカラさせながらよく振ってください(20回以上)
- ③キャップを外し、商品のプリスター(透明/バック)を器がわりにして適量出します。
※粘りが強くて塗りにくい場合は水を含ませてください(水の量は5%以内)
※色が違う場合は、乾く前に拭き取り、他の色と調色してください。
- ④付属ハケを用いて塗ります。
※一度に厚塗りしないのでなるべく薄く均一に塗ってください。
※使用した商品のプリスター(透明/バック)は液が乾くまでに水洗いしてください。
- ⑤乾燥(約2時間後)させた後、木目を書き足したい場合は「木目書きクレヨン」をお使いください。
- ⑥ツヤを合わせたい場合は、乾燥(約2時間後)させた後、「簡単ツヤ出し液」を使います。容器のふたを完全にしたままで、よく振って(10回以上)ください。
- ⑦筆やハケを使って、対象物に塗ってください。一度に厚く塗らないでください。
- ⑧液の粘度が高くて塗りにくい時は、水で少し(5%程度)うすめてください。うすめすぎるとはじくことがあります。

