

EA934YB-4
(ステッチャーローラー)




- 全長…185mm
- ローラー径…38.5mm(厚み:3.0mm)
(軸部ベアリング入り)

- 重量…140g
- 木柄

< 対応品番 >

#704A	EA934YL-1
#933	EA934YB-5
#760	EA934YD-2

内面補修作業

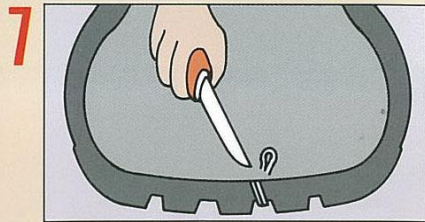


タイヤ内面にできるパーマキュアをタイヤ内面と平らになるようにナイフでカットします。



タイヤ内面傷口中心にバッファー液「ラブ・オ・マチックNo.704-A」を吹きつけ、インナーライナー表面に附着している汚れ、シリコン、グラファイト粉等をスクレーパー(No.933)で完全にとり除ききれいなウエスでゴムかすをすくいと良く乾かす。パッチをはる部分にケミカルセメント(#760)をうすく均一に塗り乾燥させます。



ケミカルセメントが完全に乾いたらセンテックラジアルパッチをローラーで圧着します。この時パッチの矢印を必ずビード方向に向けて下さい。

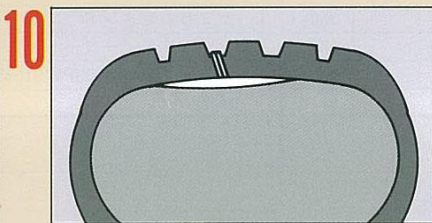

これで修理完了。長距離走行してもびくともしません。安心してご使用下さい。