

EA935KF-8仕様

スプレー接着剤

■ 用途例

- 木・合板・金属板などの接着
- カウンター・テーブルトップの接着
- 陳列ケース・飾り棚の化粧板貼り
- プラスチック板の接着
- パーチクルボードの接着
- ゴムシートの接着
- 繊維内装材の接着
- レザー・織物の接着や加工
- 敷物の固定
- 看板・各種パネルの製作
- 巾木・床材の接着
- 家具・建具の製作
- ガラス板の接着
- 屋外にも使用可能です

及び一般工業用に適します。

■ 特長 従来のハケ塗り速乾タイプの用途に使える。

① 強力接着

クロロブレンゴムを使用していますから、従来のエアゾール型接着剤に比べて、より強力な接着力が得られます。

② 高性能型

エアゾール型接着剤ながら、耐熱性・耐湿性・耐候性・耐衝撃性に優れていますので、工業用途に安心して使用できます。

③ 速乾タイプ

初期接着力に優れた速乾タイプです。特に貼り合わせ後のおさまりがよく、メラミン化粧板のソリによる浮き上がりも起こしません。



④ 多用途

合板・木・メラミン化粧板・ゴム・プラスチック・皮・金属板・織物・塩ビレザー（裏打ち面）・ガラス・コンクリートなどに使えます。

* ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビには使用できません。

■ 使用法

- ① 缶をよく振って、接着面より 10～20cm 離して両面に塗付して下さい（片面当り約 $120\text{g}/\text{m}^2$ ）。吸い込みの大きい物や多孔質面には 2～3 回重ね塗りをして下さい。

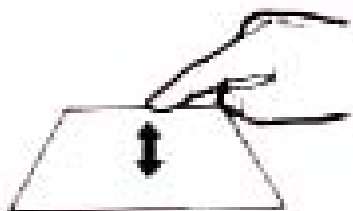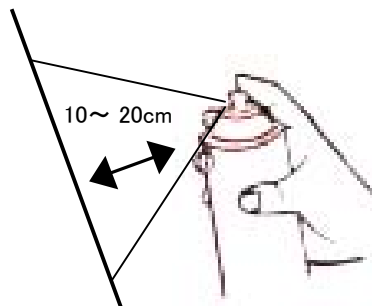

- ② 2～10分/20℃（指で触れて接着剤が付着しない状態）の間に貼り合わせて、充分に圧着して下さい。

■ 注意

- 接着剤の汚れは、ラッカーシンナーで落として下さい。
- 使用後は周囲を汚さぬよう気をつけながら 2～3 秒空吹きして噴射口をきれいにして下さい。
- 噴射口が詰まったら噴射ボタンを外し、ラッカーシンナーで清掃して下さい。
- 必ず常温で使用し、火気の付近で使用したり、温度 40℃ 以上になる所に保存しないで下さい。
- 人体に使用しないで下さい。